



Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel

- PCS-FF starres Innengewinde, IP54

Starres Innengewinde, Messing vernickelt.

Erfüllt IP54.


Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung mit Innengewinde
- Bietet Dichtigkeit und sicheren Halt des Schlauches
- Zum Verbinden mit einem zweiten Schlauch geeignet, der ein drehendes Gewinde besitzt



HeloGuard PCS-FF mit starrem Innengewinde.

MATERIAL	Messing vernickelt (NPB)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +300 °C

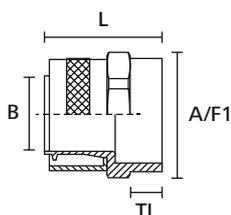

HeloGuard Verschraubung, gerade mit starrem Innengewinde

TYP	Nennmaß Ø	Gewindemaß	Min. Bohrgröße (B)	Länge (L)	A/F Grundkörper (A/F1)	Gewindelänge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
PCS16-FF-M20	16	M20	11,5	24,5	22	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-31300
PCS20-FF-M20	20	M20	15,3	26,0	24	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-31301
PCS25-FF-M25	25	M25	19,1	30,0	29	12,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-31302
PCS32-FF-M32	32	M32	26,2	33,3	36	13,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-31303

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.