

Plustek eScan A350


plustek

eScan Serie



Der echte Netzwerkscanner

Der preisgekrönte eScan A350 gehört zur Plustek Serie der leistungsstarken und robusten Stand Alone Netzwerkscanner. Mit dem automatischem Vorlageneinzug und seinem komfortabel bedienbaren Touchscreen ist er ideal geeignet für eine schnelle Digitalisierung von Dokumenten. Neben A4 Vorlagen verarbeitet er auch Fotos, Belege, Rezepte, geprägte Karten, Visitenkarten und vieles mehr – und das ohne PC. Das Modell bietet nicht nur ein großes 7-Zoll-Farb-Touchscreen, sondern auch eine hohe Scangeschwindigkeit und umfassende Speichermöglichkeiten.

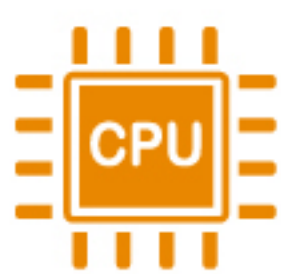

Höhere CPU-Leistung

Der neue Prozessor des integrierten Tablets bietet eine über 50% höhere Gesamtleistung und einen geringeren Stromverbrauch.



Hohe Scangeschwindigkeit

Der A350 bietet dank seiner innovativen Technik eine überragende Scangeschwindigkeit und hervorragene Bildverarbeitung.



Maximale WIFI-Leistung

Mit dem eingebauten 5GHz Standard werden Daten noch schneller im WLAN Netz übertragen.



Verbesserte Dokumentenverarbeitung

Der eingebaute Ultraschall Sensor zur Vermeidung von Mehrfacheinzügen und die neue Transportmechanik sorgen für eine schnelle und schonende Verarbeitung.



TWAIN-kompatibel

Mit Hilfe von DocTWAIN können die Funktionen des Scanners auch von externen ScanClients oder Anwendungen angesteuert werden.



Umfassende Anschlussmöglichkeiten

Das Gerät verfügt über einen integrierten WLAN und Ethernet- Anschluss für die Netzwerk Verbindung, sowie einen zusätzlichen USB 2.0 Port.

Plustek eScan A350

❖ KEY FEATURES

- Duplexscan mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 ppm / 50 ipm (300dpi/color)
- Eingebauter Ultraschall- Sensor zur Vermeidung von Mehrfacheinzügen.
- Hohes Tagesvolumen von bis zu 6.000 Seiten
- Verbesserte Transportmechanik für längere Lebensdauer
- Einfache und unkomplizierte Ethernet- oder WLAN-Verbindung
- Umfassende Speichermöglichkeiten für gescannten Dokumente auch an mehrere Ziele



Für Händler

- Kaufverträge
- Antragsformulare und Formulare
- Unterlagen zur Kontoeröffnung
- Inspektionsberichte



Im Gesundheitswesen

- Belege und Korrespondenz
- Patientenunterlagen
- Krankenakten
- Rezepte und Überweisungen



Für Kanzleien

- Rechnungen
- Belege und Quittungen
- Steuerunterlagen
- Signierte Dokumente

Software

Der eScan A350 ist mit unterschiedlichen Softwarevarianten lieferbar:




Für Einsteiger: Essential

Ob mittelständisches Büro, Steuerkanzlei oder Arztpraxis mit der eScan Essential Version und seinen Funktionen wie JobButtons und den flexiblen Speicherzielen bietet er eine Fülle von Möglichkeiten.



Für Profis: Enterprise

Vorbereitet für die Einbindung in umfangreiche IT Landschaften oder Anbindung an Dokumenten- und Patientenmanagement Systeme. Hinzu kommen Sicherheitsfunktionen wie Zugriffsrechte auf Benutzerebene und erweiterte Netzwerkfunktionalitäten

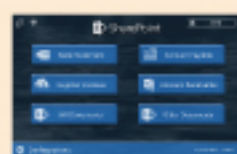

Für Spezialisten: Sharepoint

Scannen Sie Dokumente direkt in Office 365, SharePoint oder freigegebene Netzwerkordner. Dokumente können mit Metadaten angereichert und direkt in eine Bibliothek gespeichert werden.



Für Entwickler: SDK

Mit dem SDK – (Software Developer Kit) ganz einfach die eigene Scan App entwickeln. Ob Branding, Anbindung an eigene Systeme oder individuelle Lösung – basierend auf einem innovativen Android-Betriebssystem entwickeln Sie mit unserer Unterstützung Ihre eigene Scan – Applikation.

Spezifikationen

Scangeschwindigkeit	25 ppm/ 50 ipm (Farbe/Graustufen, 300 dpi, A4)
ADF-Kapazität	50 Blatt (70 g/m ²) Bemerkung: Die maximale ADF-Kapazität variiert in Abhängigkeit vom Papiergewicht.
Scanbereich (B x L)	Maximum: 216 x 356 mm (*Für längeres Papier 216 x 5080 mm) Minimum: 13,2 x 13,2 mm
Unterstütztes Papierformat (B x L)	Maximum: 216 x 356 mm (*Für längeres Papier 216 x 5080 mm) Minimum: 50,8 x 50,8 mm
Grammatur (Papiergewicht)	40 to 157 g/m ²
Mehrfacheinzugserkennung	Mit Ultraschalltechnologie
Tagesvolumen (Seiten)	6,000
Stromversorgung	24Vdc/2.7 A
OCR Software	ABBYY FineReader 12 Sprint
Netzwerkfunktionen	Scannen für Mobilgerät Scannen für FTP (FTP/SFTP unterstützt) Scannen für USB Scannen für PC Scannen für E-Mail Scannen für Cloud
Anschluss	USB 2.0 x 2 USB 2.0 (Host) x 1 RJ45 (Netzwerkanschluss) x 1
Nettogewicht	2.8 Kgs (6.17 Lbs)
Maße (B x T x H)	318 x 170 x 189 mm (12.53" x 6.69" x 7.45")
Schnittstelle	TWAIN – Kompatibel



ABBYY FineReader 12.0 sprint

