



STECKDOSENADAPTER IP44 MIT SCHALTER 1POL. SCHUTZKONTAKT SCHWARZ- GRÜN


ADAPTER SCHALTER IP44

Art. Nr.
0020190502

EAN
4006341706812

Typ
GES-159

STECKVERBINDER, ADAPTER

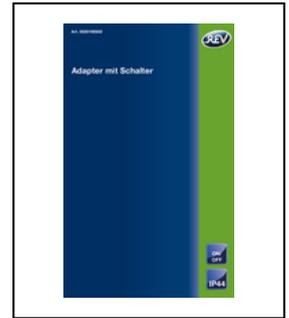

- PRAKTISCH - ideal zum Ein-/Aus-Schalten Ihrer elektrischen Geräte ohne Schalter
- FLEXIBEL - für die Anwendung von elektrischen Geräten im Garten und auf der Terrasse, wie z.B. Teichpumpe, Elektrogrill, Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten etc.
- EINFACH - Adapter mit beleuchtetem, 1-poligem Schalter als Zwischenstecker für eine übliche Steckdose, keine Montage oder elektrischer Anschluß erforderlich
- SOLIDE - stabiles und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse - ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich, Schutzart IP44
- SICHER - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose, Klappdeckel und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z Steckdosen 1fach IP44 Adapter m.Schalter

HF & Kurz Bezeichnung Adapter Schalter IP44 - Steckdosen 1fach IP44 Adapter m.Schalter

Beschreibung Der praktische Steckdosenadapter zum einfachen Ein-/Ausschalten Ihrer elektrischen Geräte im Garten und auf der Terrasse. Das stabile und witterungsbeständige Kunststoffgehäuse ist für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet. Für die Anwendung von elektrischen Geräten im Garten und auf der Terrasse, wie z.B. Teichpumpe, Elektrogrill, Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten etc. Die Steckdose ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Der Zwischenstecker bietet eine kompakte und robuste Bauform mit einer Schutzkontakt-Steckdose und lässt sich einfach in eine übliche Steckdose stecken.

Kassenbon-Bezeichnung 1 Adapter

Kassenbon-Bezeichnung 2 1fach IP44

Kassenbon-Bezeichnung 3 Steckdosen

Kassenbon-Bezeichnung 4 m.Schalter

Bereich Steckverbinder, Adapter

Gruppe Schutzkontakt-/Euro-Adapter

Hauptfolge Adapter Schalter IP44

HauptfolgeID 5040207

Artikelnummer 0020190502

ARBEZG Std.-Adapter 1f.IP44 Sch.sw-gn

CodeT_Segmentgruppe 200 Mobile Stromverteilung

CodeM_Mastergruppe 750 Steckvorrichtungen & Adapter

Code1_Artikelhauptgruppe 650 Adapter

Materialnummer 70681REV

EAN-Nummer 4006341706812

EAN Code (Umkarton) 4006341101303

EAN Code Palette

VE (Verpackungsmenge) 6

TECHNIK

EF005474 Schutzart (IP)	IP44
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	1
EF005127 Nennspannung	230 V
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000198 Mit Signallampe	Nein
EF000004 Schutzklasse	I
EF002026 USB-Anschluss	Nein
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Ja
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF000947 Netzentstörfilter	Nein
EF004892 Leistung	3.680 W
EF005057 Mit Ladeschale	Nein
EF009219 Überlastschutz	Nein
EF012579 Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	495
Länge netto mm	97 mm
Breite netto mm	60 mm
Höhe / Tiefe netto mm	85 mm
Gewicht netto gr	88 g
EVP Volumen	1.954 cm ³
EVP Länge	185 mm
EVP Breite	120 mm
EVP Höhe	88 mm
EVP Gewicht	125 g
VE Volumen	9.195 cm ³
VE Länge	315 mm
VE Breite	210 mm
VE Höhe	139 mm
VE Gewicht	869 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³	1.887 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	185 mm

Spaceman Breite Einzelartikel mm	120 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	85 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	125 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigespflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm ³	495 cm ³
Stromart / Spannungsart:	DC
Schalter - Art:	Kippschalter
Schalter - Abschaltung:	1-polig
Schalter - Funktion:	Steckdose(n)
Schalter - Beleuchtet:	Ja
Schalter - Farbe der Beleuchtung:	Rot
Schalter - Farbe des Schalters:	Rot
Mit Induktionsladefläche	Nein
Länge x Breite netto in mm	97x60 mm

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.