

Einsatzbereich: 923 Stecker
940 Stecker (Signalkontakt)

Best.-Nr.: 60.046.21



Elektrische Werte

*Bemessungsstrom bis 30 A
Durchgangswiderstand < 3 mOhm

Werkstoff

Kontakt Federbronze,
aktiver Bereich vergoldet

Anschluß



Anschlußart offener crimp
Anschlußbereich 1,0 - 2,5mm²
max. Litzenaußendurchmesser ø3,1 mm
Abisolierlänge 5 mm

Mechanische Werte

Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Handcrimpzange Best.-Nr.: C0.073.00
Crimpmaschine Best.-Nr.: WA10043
Crimpeinsatz für Maschine Best.-Nr.: WM10246

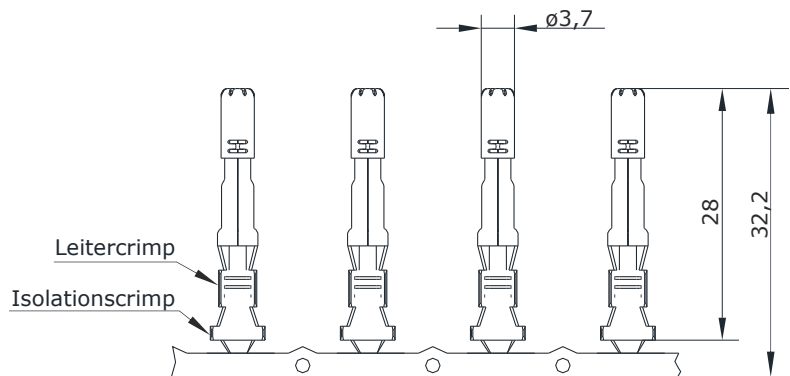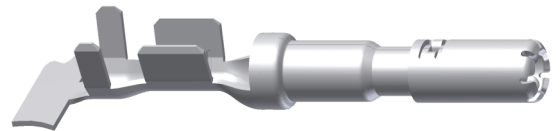

Hauptabmessungen

Kontaktbuchsen

Copyright by INTERCONTEC Produkt GmbH, Germany.
Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung
vorbehalten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Angaben dienen nur zur Information. Vor Verwertung der
angegebenen Informationen und Daten muss sich der Anwender
über Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern.
Technische Änderung vorbehalten.

INTERCONTEC Produkt GmbH
Bernrieder Str.: 15, 94559 Niederwinkling
Tel.: 0049 9962/ 2002-0, Fax: 0049 9962/ 2002-70
E-Mail: info@intercontec.biz
Web: www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlußquerschnitt