

Elektrische Werte

*Bemessungsstrom	3 A
Durchgangswiderstand	< 5 mOhm

Werkstoff

Kontakt	Federbronze, aktiver Bereich vergoldet
---------	---


Anschluß	
Anschlußart	crimp
Anschlußbereich	Crimpgröße 2 (0,08 - 0,20 mm ²)
max. Litzenaußendurchmesser	ø1,3 mm
Abisolierlänge	2,7 mm

Mechanische Werte

Steckzyklen	500
-------------	-----

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Handcrimpzange	C0.078.00
Crimpmaschine	WA10043
Crimpeinsatz für Maschine	WM10242

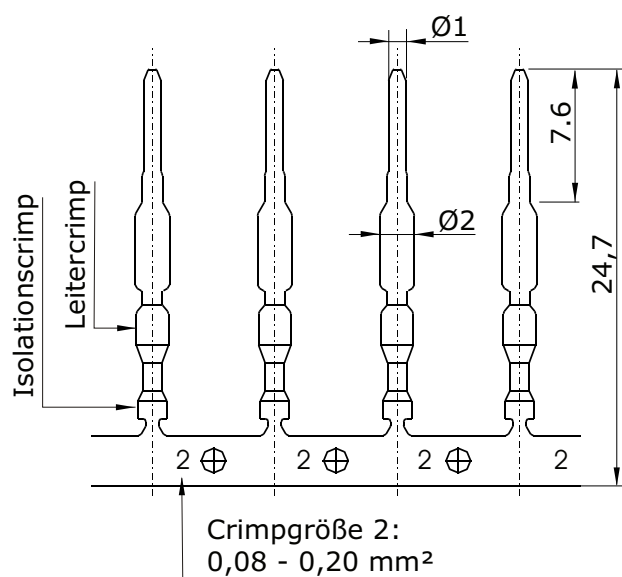

Hauptabmessungen

Kontaktstift

Bandoleer Contact Ø1mm Pin

for :623 Insulation Insert 12/17-pin

order code.: 61.171.80



Electrical Data

*nominal current max 3A
contact resistance < 5 mOhm

Material

Contact phosphorus bronze,
active area, gold plated

Termination


kind of termination crimp
cross section 0,08 - 0,20 mm²
max. outer diameter ø1,3 mm
stripping length 2,7 mm

Mechanical Data

mating cycles 500

Tools (not included in delivery)

Crimping tool order code: C0.078.00
crimping machine order code: WA10043
crimping insert for machine order code: Wm10242

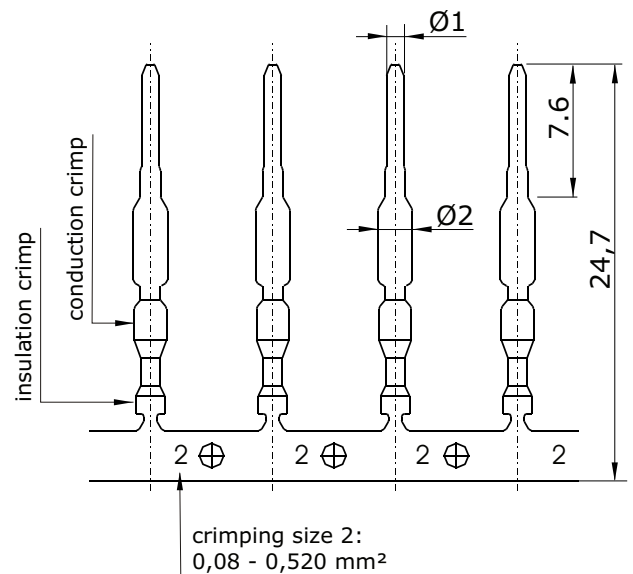

Main Dimensions

contact pin