

Elektrische Werte

*Bemessungsstrom 30 A
Durchgangswiderstand < 3 mOhm

Werkstoff


Kontakt Messing, vergoldet

Anschluß

Anschlußart crimp
Anschlußbereich 2,5 - 4mm²
Abisolierlänge 6 mm
Crimpeinstellungen sind individuell zu wählen

Mechanische Werte

Steckzyklen 500

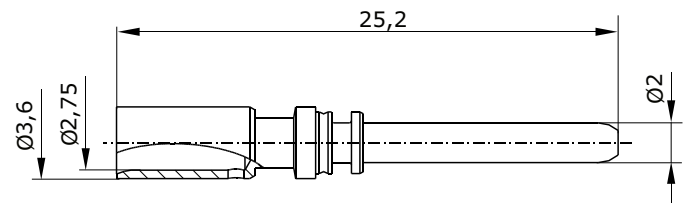

Hauptabmessungen

Kontaktstift

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

digitale Crimpzange Best.: -Nr. C0.236.00
(analoge Crimpzange Best.: -Nr. C0.201.00)

Electrical data

*Nominal current 30 A
contact resistance < 3 mOhm

Material

contact brass, gold plated

Termination


kind of termination crimp
cross section 2,5 - 4mm²
stripping length 6 mm
crimp settings select individually

Mechanical Data

mating cycles 500

Tools (not included in delivery)

digital crimping tool order no.: C0.236.00
(analog crimping tool order no.: C0.201.00)

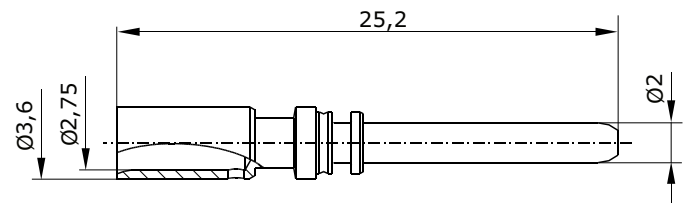

Main Dimension

contact pin