



Highlights

Beeindruckendes Design mit Infinity-U Display und Super AMOLED-Technologie

Besondere Motive mit der Dual-Hauptkamera in Szene setzen

25 Megapixel-Frontkamera für gelungene Selfies

2 SIM-Karten-Slots und microSD-Speichererweiterung für flexible Nutzung

Kompakte Mobilität mit Stil

Ein Tag mit dem Galaxy A40 kann vielfältig schön sein. Es schmiegt sich durch seine dezenten Maße nicht nur angenehm in die Hand sondern ist durch seine hochwertige Verarbeitung ein wahres Schmuckstück. Erleben Sie mit dem großen Super AMOLED-Display eine brillante Darstellung von multimedialen Inhalten oder bleiben Sie über Nachrichten, Chats oder E-Mails einfach mit Ihren Freunden und Ihrer Familie in Kontakt. Das Galaxy A40 begeistert außerdem durch eine lichtstarke Dual-Hauptkamera mit Ultra-Weitwinkelobjektiv und die hochauflösende Frontkamera für gelungene Selfies, die geteilt oder über das großzügige Infinity-U Display betrachtet werden können. Dank des erweiterbaren Speichers kann es zudem zusätzlich Ressourcen bieten, um Fotos, Apps, Musik und weitere Daten zu bewahren.



Verfügbarkeit: April 2019

Farben: Black, Blue, Coral, White

Lieferumfang: Smartphone, Akku (fest verbaut), Ladeadapter, Datenkabel, Steckplatzwerkzeug, Headset, Kurzanleitung

(Lieferumfang kann sich je nach Variante unterscheiden)

Funktionsübersicht

Brillantes Display, stylish verpackt

Starke Farben, hohe Kontraste und eine feine Auflösung. Beim Galaxy A40 hat das Infinity-U Display eine Diagonale von 14,92 cm/ 5,9 Zoll¹, das dank des schmalen Rahmens fast die komplette Vorderseite einnimmt. Gleichzeitig erlaubt dies die Kompaktheit des Galaxy A40. Das Gehäuse zeigt sich für einen stylischen Auftritt bereit. Es ist in vier Farben erhältlich, die durch ihren Schimmer-Effekt ein modisches Statement setzen.




Schöne Erinnerungen festhalten

Die Dual-Hauptkamera des Galaxy A40 ermöglicht es mit ihrem 16 Megapixel (F1.7) Weitwinkelobjektiv auch bei schwachen Lichtverhältnissen scharfe und farbstarke Fotografien zu erstellen. Wenn ein breites Panorama auf das Foto soll, dann bietet das 5 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv (F2.2) einen Aufnahmewinkel von 123°. Die 25 MP-Frontkamera ermöglicht tolle Selfies, die mit Filtern, Stempeln und AR-Stickern nach Herzenslust dekoriert und angepasst werden können.

Leistungsfähige Ausstattung

Nicht nur bei Design, Display und Kamera kann das Galaxy A40 überzeugen. Sondern auch durch seine Leistungsfähigkeit. Der starke Octa-Core-Prozessor und die 4 GB Arbeitsspeicher ermöglichen ein flüssiges Nutzungsvergnügen, während der 64 GB² interne Speicher bereits viel Platz für Fotos, Videos, Musik und weitere Inhalte bereithält. Der Speicherplatz lässt sich mit einer optionalen, kompatiblen microSD sogar noch um bis zu 512 GB erweitern. Der Akku, der über die Schnellladefunktion³ in kurzer Zeit aufgeladen werden kann, rundet die Ausstattung ab.

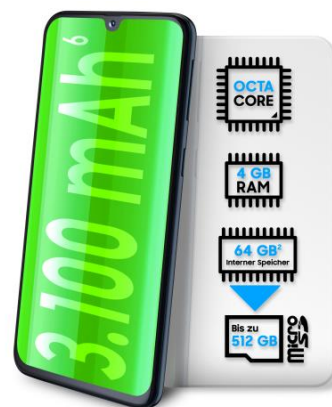

Funktionsübersicht

Doppelte Möglichkeiten

Das Galaxy A40 ermöglicht es Ihnen, zwei verschiedene SIM-Karten parallel in nur einem Smartphone zu verwenden⁴. Nutzen Sie die Möglichkeit z.B. Privates und Berufliches zu trennen, für Telefonie und Daten unterschiedliche Anbieter zu wählen oder im Ausland neben Ihrer heimischen auch eine lokale SIM-Karte einzusetzen. Zudem haben Sie über den Dual Messenger die Möglichkeit, zwei separate Konten für dieselbe App zu verwenden.



Vor Zugriffen geschützt

Schützen Sie Ihr Galaxy A40 vor unberechtigten Zugriffen. Neben den klassischen Methoden über ein Muster oder eine PIN, stehen Ihnen dafür auch ein auf der Geräterückseite platzierter Fingerabdruckscanner sowie die Gesichtserkennung zur Verfügung. Diese können Sie ebenfalls zum Login auf vielen kompatiblen Webseiten oder zur Verifizierung Ihres Samsung Accounts verwenden.

Zubehör



Wallet Cover (EF-WA405)

Schütze dein Galaxy A40 vor Staub und Kratzern mit dem zweifarbigen Wallet Cover. Wählen Sie zwischen schwarzem Cover und einer blauen Innenseite oder weißes Cover mit einer orangefarbenen Innenseite. Durch Öffnen und Schließen der Klappe wird das Display automatisch ein- und ausgeschaltet. Deine Visitenkarten hast du in einem integrierten Fach immer dabei.



Gradation Cover (EF-AA405)

Bring dein Galaxy A40 gut zur Geltung, bei gleichzeitigem Schutz des Rahmens und der Rückseite. Das Gradation Cover ist semitransparent und mit seinem Farbverlauf bietet es einen speziellen visuellen Effekt.



Akku Pack EB-PG950

Dieser praktische Akkupack mit 5.100 mAh lädt sich selbst fast genauso schnell, wie er das Galaxy A40 auflädt –so hat man im Handumdrehen eine Extraportion Energie. Dank Adapter ist er flexibel für kompatible Endgeräte über USB Typ-C und Micro-USB einsetzbar und verfügt über eine LED-Anzeige zur Überprüfung des Ladestatus sowie eine Schlaufe für den einfachen Transport.

Leistungsmerkmale

Betriebssystem

Android 9.0

One UI 1.1

Datenübertragung

LTE⁵, HSPA+, HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS

WLAN 802.11 a/b/g (2,4 GHz)

Wi-Fi 4/Wi-Fi 5 (2,4 GHz + 5 GHz), VHT80

Wi-Fi Direct

WLAN-/USB-/Bluetooth-Tethering

MirrorLink

NFC

Android Beam

Smart Switch

Direkte Freigabe

GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

USB 2.0 (Type-C)

MTP, PTP

ANT+

Cloud-Speicher

Bluetooth 5.0

BT-Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP

3,5 mm Kopfhöreranschluss

Speicherkapazität

Interner Speicher 64 GB

Frei verfügbarer Speicher 49,4 GB

Speichertyp eMMC

Arbeitsspeicher (RAM) 4 GB

Arbeitsspeichertyp LPDDR4

RAM-Geschwindigkeit 1.866 MHz

Speichererweiterung microSD
(kompatibel bis zu 512 GB)

Technische Daten

Prozessorname	Exynos 7904
Prozessorkerne	Octa-Core
Prozessortaktung	1,8 GHz + 1,6 GHz
Prozessorarchitektur	64-Bit
GSM-Band (MHz)	850/900/1.800/1.900
UMTS-Band (MHz)	850/900/1.900/2.100
LTE-Band (MHz)	800/850/900/1.800/ 2.100/2.300/2.500/2.600
Größe (HxBxT)	144,4 x 69,2 x 7,9 mm
Gewicht	ca. 140 Gramm
Gesprächszeit (3G)	bis zu 18 Std
Internetnutzung (3G)	bis zu 9 Std
Internetnutzung (4G)	bis zu 11 Std
Internetnutzung (WLAN)	bis zu 11 Std
Musikwiedergabe	bis zu 62 Std
Videowiedergabe	bis zu 14 Std
Akku	Li-Ion, 3.100 mAh ⁶
Akku-Ladezeit	ca. 100 Min ³
SIM-Format	Nano (4FF)

Display

Größe	14,92 cm / 5,9" ¹ (volles Rechteck) 14,47 cm / 5,7" ¹ (innerhalb Abrundungen)
Art	Touchscreen
Technologie	Super AMOLED
Auflösung	2.340 x 1.080 Pixel (FHD+)
Pixeldichte	438,69 ppi
Farben	16 Millionen
Zoom	Multitouch
Besonderheiten	Adaptive Helligkeit, Multi Window, Blaufilter, Nachtmodus, Bildschirmschoner

Leistungsmerkmale

Messaging

Social Networking-Dienste
Instant Messaging-Dienste
Dual Messenger
E-Mail, MMS, SMS
Exchange ActiveSync

Organizer

Alarm, Weltuhr, Stoppuhr, Timer, Kalender,
Samsung Notes, Diktiergerät, Taschenrechner

Multimedia

Spotify
Radio
Video-Editor
Animiertes GIF
Pop-up-Play
Game Launcher
Google Play
Galaxy Store
Google Mobile-Services
Microsoft Apps (OneDrive, Office Mobile,
LinkedIn)
Papierkorb

Eingabehilfen

Bildschirmleseprogramm (Voice Assistant)
Verbesserungen der Sichtbarkeit (Farbe und
Kontrast, Größe und Zoom)
Verbesserung für das Hören (Stummschalten,
Mono-Audio, Untertitel, STT)
Interaktion und Geschicklichkeit (Universeller
Steuerbefehl, Assistentenmenü, Nach
Zeigerstopp klicken, Interaktionssteuerung,
Berührungseinstellungen)
Erweiterte Einstellungen (Direktzugriff,
Blitzlicht-Benachrichtigungen, Etikett zur
Sprachausgabe)

Weitere Funktionen

Dual-SIM (1 SIM + 2 SIM + microSD)
Gorilla® Glass 3
Schnellladen³
Voice over LTE⁷
Voice over Wi-Fi⁸
Biometrische Daten und Sicherheit
(Gesichtserkennung, Find My Mobile, SOS-
Nachrichten-Funktion, Sicherer Ordner,
Fingerabdruckscanner, Samsung Pass, Knox,
Starker Schutz, SD-Karte verschlüsseln)
Bewegungen und Gesten (Zum Aktivieren
zweimal tippen, Smart Stay, Screenshot, Smart
Alert, Einfache Stummschaltung, Für
Anruf/Nachrichten streichen)
Offline-Modus
Einfacher Modus
Frontkamera verbergen
Nicht Stören-Modus
Gerätewartung
Energimodi (Optimiert, Mittel, Max.)
Einhandmodus
Taschenlampe
Digitales Wohlbefinden
Fingersensorgesten
Themes
Galaxy Wearable
Samsung Health
Samsung SmartThings
Samsung Members

Leistungsmerkmale

Integrierte Digitalkamera

Rückkamera

Auflösung Foto	16 Megapixel (Weitwinkel), 5 Megapixel (Ultra-Weitwinkel)
Auflösung Foto (max. Pixel)	4.608 x 3.456
Sensor	CMOS
Sensorgröße	1/2.8" (Weitwinkel), 1/5.0" (Ultra-Weitwinkel)
Blende	F1.7 (Weitwinkel), F2.2 (Ultra-Weitwinkel)
Digitalzoom	4fach (Weitwinkel)
Aufnahmemodi	Foto, Video, Panorama, Pro, Live-Fokus, Hyperlapse
Auflösung Video (max. Pixel)	2.336 x 1.080 (Voll)
Intelligente Funktionen	Szenenoptimierung, Videostabilisierung
Weitere Funktionen	Autofokus (Weitwinkel), Blitz, Messmodi, ISO, Weißabgleich, Belichtung, Wasserzeichen

Frontkamera

Auflösung Foto	25 Megapixel (Weitwinkel)
Auflösung Foto (Pixel)	5.760 x 4.312
Sensor	CMOS
Größe	1/2.8"
Blende	F2.0
Aufnahmemodi	Selfie, Live-Fokus, Video
Auflösung Video (max. Pixel)	2.336 x 1.080 (Voll)

Allgemeine Kamera-Funktionen

Selbstauslöser, HDR, Raster, Geotagging, Auslöser (Drücken der Lautstärketaste, Schwebender Auslöser, Tippen auf Bildschirm, Zeigen der Handfläche), Kameraschnellstart, Fotoeffekte (Filter, Beauty), AR Emoji, Video mit hoher Effizienz, HEIF-Bilder (Foto), Bilder wie angezeigt speichern

Allgemeine Hinweise

Bei Einrichtung des Tablets/Telefons mit einem Google Konto, durch die Nutzung des Internets und/oder durch internetgestützte Programme (z. B. Anwendungen (Apps), Galaxy Apps, Google Mobile-Services, E-Mail, Soziale Netzwerke, Instant Messaging, Content Home-Oberfläche) können aufgrund anfallender Datenmengen Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass der Verbindungsaufbau automatisch erfolgen kann. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Anmerkungen

¹14,92 cm / 5,9" (volles Rechteck) ; 14,47 cm / 5,7" (innerhalb Abrundungen). Der tatsächliche nutzbare Bildschirmbereich ist weiter durch den Bereich der Frontkamera verringert.

² 64 GB interner Speicher (ca. 49,4 GB frei verfügbar)

³ Nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen oder optional erhältlichen Samsung Schnellladegerät verfügbar.

⁴ Bei der Nutzung von 2 SIM-Karten kann nur eine SIM-Karte für die Datennutzung verwendet werden.

⁵ LTE wird in Deutschland noch nicht flächendeckend unterstützt. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner über die Ihnen zur Verfügung stehende Abdeckung. Die maximale LTE-Geschwindigkeit ist abhängig von Region, Anbieter und Software des Geräts / Anbieters. Die genannten Werte entsprechen theoretisch erreichbaren Downloadgeschwindigkeiten.

⁶ 3.100 mAh bezieht sich auf den typischen Wert der Akkukapazität, der unter Laborbedingungen ermittelt wurde. Die nach der einschlägigen Norm IEC 6196 ermittelte (Mindest-)Kapazität beläuft sich auf einen geringeren Wert. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Netzwerkumgebung, Nutzerverhalten und anderen Faktoren variieren.

⁷ Voice over LTE wird in Deutschland noch nicht flächendeckend unterstützt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner zur derzeit verfügbaren Netzabdeckung und Nutzungskosten.

⁸ Die Nutzung setzt das Bestehen einer geeigneten WLAN-Verbindung sowie eines geeigneten Tarifs voraus. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner zur derzeit verfügbaren Netzabdeckung und Nutzungskosten und ob dieser VoWi-Fi freigeschaltet hat.

Samsung Plus

Diese Produktvorstellung ist auch in Samsung Plus verfügbar - per Web und App.

Registrierung über:

www.samsung.de/samsungplus/signup

Samsung Plus-Webseite

<http://samsung.de/samsungplus>

