




Edelstahlkabelbinder mit Beschichtung

Material	: Stahl AISI 304 oder AISI 316
Farbe	: Edelstahl mit schwarzem Polyester Überzug, zur besseren Anwendung im Außenbereich und zusätzlicher Isolation)
Temperaturbereich	: -40 °C bis +150 °C
Spezifikationen	: UL

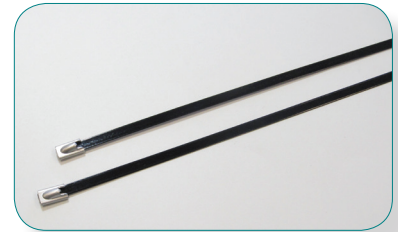

Artikelbezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Max. Bündel- durchmesser (mm)	Zugkraft (kg)	VPE
EDELSTAHL 125x4,6mm beschichtet	125	4,6	38,0	90	100
EDELSTAHL 200x4,6mm beschichtet	200	4,6	61,9	90	100
EDELSTAHL 290x4,6mm beschichtet	290	4,6	90,6	90	100
EDELSTAHL 360x4,6mm beschichtet	360	4,6	112,8	90	100
EDELSTAHL 520x4,6mm beschichtet	520	4,6	163,8	90	100
EDELSTAHL 680x4,6mm beschichtet	680	4,6	214,8	90	100
EDELSTAHL 840x4,6mm beschichtet	840	4,6	265,7	90	100
EDELSTAHL 200x7,9mm beschichtet	200	7,9	61,9	160	100
EDELSTAHL 290x7,9mm beschichtet	290	7,9	90,6	160	100
EDELSTAHL 360x7,9mm beschichtet	360	7,9	112,8	160	100
EDELSTAHL 450x7,9mm beschichtet	450	7,9	141,0	160	100
EDELSTAHL 520x7,9mm beschichtet	520	7,9	163,8	160	100
EDELSTAHL 680x7,9mm beschichtet	680	7,9	214,8	160	100
EDELSTAHL 840x7,9mm beschichtet	840	7,9	265,7	160	100
EDELSTAHL 1020x7,9mm beschichtet	1020	7,9	320,0	160	100