


Clever sein.
Kopp einschalten.

Kopp

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
8221.0121.7	2	120	4008224638579

Free-control 3.0 Funk-Wandschalter HK 05, 2 Empfänger(gruppen) ansteuerbar, inkl. Flächendoppelwippe, Montage- und 1-fach Abdeckrahmen, Batteriebetrieben

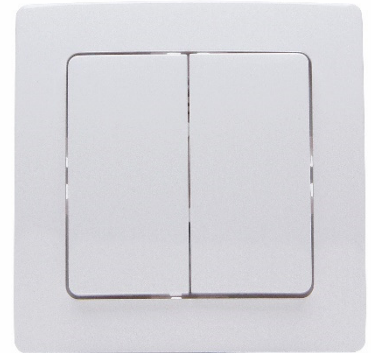

Technische Daten

Spannungsversorgung	3 VDC
Batterie	1 x CR2032 (im Lieferumfang enthalten)
Batterielebensdauer	ca. 2,5 bis 3 Jahre (bei 20 Schalterbestätigungen pro Tag)
Materialart	Kunststoff
Materialgüte	Thermoplast
Farbe	arktischweiß
Frequenz	50 Hz
Sendefrequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	< 10 mW
Reichweite (Freifeld)	ca. 150 m
Antenne	integriert
Anzahl schaltbarer Kanäle	2
Bidirektionale Datenübertragung	Ja
Verzögerungszeit (Telegramm/Schaltbefehl)	20 ms
Optische Anzeige – Anlernvorgang	Auf dem Funk-Elektronikmodul befindet sich eine LED (rot). Durch die Schalterwippe nicht sichtbar. Diese leuchtet bei jeder Signalausendung kurz auf.
Betriebstemperatur	min -5 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	min -30 °C bis +80 °C
Schutzart	IP 20
Montage	Inkl. Montagerahmen zum Kleben oder schrauben (Montagematerial ist enthalten), Aufputz oder in Mehrfachrahmen
Konformität	RED

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktion Verbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 18.04.2019