


| Art.-Nr. | VE | PG | EAN |
|-------------|----|-----|---------------|
| 8231.0121.8 | 2 | 120 | 4008224638586 |

Free-control 3.0 Funk-Wandschalter HK 07, 1 Empfänger(gruppe) ansteuerbar, inkl. Flächenwippe, Montage- und 1-fach Abdeckrahmen, Batteriebetrieben

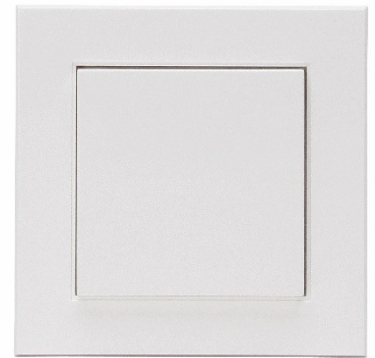

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 3 VDC |
| Batterie | 1 x CR2032 (im Lieferumfang enthalten) |
| Batterielebensdauer | ca. 2,5 bis 3 Jahre (bei 20 Schalterbestätigungen pro Tag) |
| Materialart | Kunststoff |
| Materialgüte | Thermoplast |
| Farbe | reinweiß |
| Frequenz | 50 Hz |
| Sendefrequenz | 868,3 MHz |
| Sendeleistung | < 10 mW |
| Reichweite (Freifeld) | ca. 150 m |
| Antenne | integriert |
| Anzahl schaltbarer Kanäle | 1 |
| Bidirektionale Datenübertragung | Ja |
| Verzögerungszeit (Telegramm/Schaltbefehl) | 20 ms |
| Optische Anzeige – Anlernvorgang | Auf dem Funk-Elektronikmodul befindet sich eine LED (rot). Durch die Schalterwippe nicht sichtbar. Diese leuchtet bei jeder Signalausendung kurz auf. |
| Betriebstemperatur | min -5 °C bis +55 °C |
| Lagertemperatur | min -30 °C bis +80 °C |
| Schutzart | IP 20 |
| Montage | Inkl. Montagerahmen zum Kleben oder schrauben (Montagematerial ist enthalten), Aufputz oder in Mehrfachrahmen |
| Konformität | RED |