


COM-MOTOR05

Continuous Servomotor FS90R mit Rad

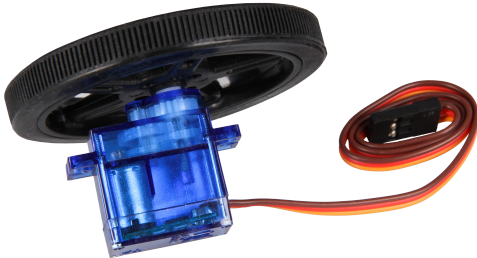

HAUPTMERKMALE

Abmessungen (Motor)	32.6 x 32 x 12.5mm
Raddurchmesser	60mm
Radbreite	8mm
Gewicht (Motor)	9g
Spitzendrehmoment	1.5 kg/cm
Umdrehungen (ohne Last)	110 - 130RPM
Lieferumfang	Motor, Rad, Adapterset

MOTORMERKMALE

Betriebsspannung	4.6 - 6V DC
Betriebsstrom	100 - 120mA
Blindstrom	5 - 6mA
Standstrom	550 - 650mA
Getriebe	Plastik (Nylon und POM)
Getriebeverzahnung	20T (4.8mm)
Ruderhörnermaterial	Plastik
Verbindungskabellänge	200mm
Motor	Kohlebürstenmotor
Steuersignal	Pulsweitenmodulation
Pulsbreite	700 - 2300µsec
Null-Pulsbreite	90 µsec
Normalstoppposition	1500 (± 45)µsec
Drehrichtung im UZS.	bei 1500 - 700µsec
Drehrichtung gegen UZS.	bei 1500 - 2300µsec



WEITERE INFORMATIONEN

Betriebstemperatur	-15 - 70°C
Artikelnummer	COM-Motor05
EAN	4250236818658
Zolltarifnummer	8501109990