

## ALARMANLAGE & SMART HOME Q-PRO6600




1x  
Funk-Bedienteil  
(inkludiert)



1x  
Haustierimmuner  
PIR-Sensor mit Kamera  
(inkludiert)



1x  
Tür / Fenster  
Kontakt  
(inkludiert)

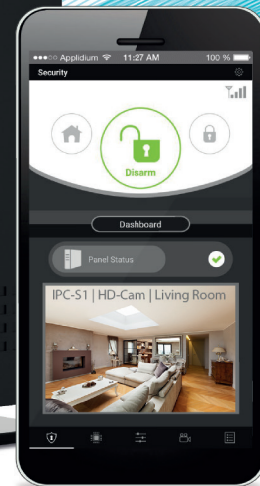

### Produktmerkmale:

- Im Kit enthalten:  
1x Q-ProHub/ 1x Tür/Fenster Kontakt (DC-S4)/ 1x Funk-Bedienteil (KP-R1)  
1x Haustierimmuner PIR Sensor mit Kamera (IRC-P4)
  - Hybrid Funktion: Ethernet + optionales GSM\* (2G oder 4G) in einem
  - Wandmontage mit Sabotageschutz um Manipulationen zu verhindern
  - Große Auswahl an drahtlosem Zubehör für Hausautomation, Einbruch- and Gefahrenschutz
  - Smart Home mit Zigbee Technologie: Steuern Sie Ihr Heizsystem, verfolgen Sie den Energieverbrauch, steuern Sie elektrische Geräte und Zigbee Smart-Glühlampen
  - Optionale HD-IP-Kamera IPC-S1 mit Voraufzeichnung von Alarmereignissen, 2-Wege-Kommunikation usw.
  - Optionaler Premium-Service: Video Cloud Speicher- und Alarmanrufservice
- \*Zusätzlicher GSM-Dongle wird als einzelnes Zubehör angeboten

### Technische Daten:

- Protokoll: ZigBee Home Automation 1.2
- Funk-Frequenz: 868MHz
- Netzteil: 12V 1A Schaltleistung
- Notfall-Akku: Ni-mh Wiederaufladbare Batterie 4.8V, 600mAh
- Notfall-Akku-Backup Zeit: 6 Stunden
- Alarmlautstärke: 95db @ 1M
- Betriebstemperatur: -10°C to +45°C
- Betriebsfeuchtigkeit: Bis zu 85% nicht kondensierend
- Funk-Reichweite: 200-300M im Offenen

