


Kabelverteiler

ASI-KVT-FK

Teilenummer: 18786

FESTO

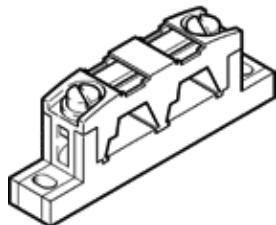

Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	<= 60 V
Betriebsspannungsbereich DC	<= 75 V
Strombelastbarkeit	3 A
Lagertemperatur	-30 ... 85 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	7,2 g
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze