


Steckdosenleitung KMV-1-24-10-LED

Teilenummer: 193456

FESTO

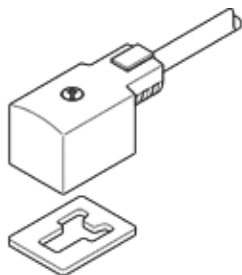

Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Schaltzustandsanzeige	LED
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Produktgewicht	620 g
Elektrischer Anschluss	Dose Form B
Kabelaufbau	3 x 0,75 mm ²
Kabeldurchmesser	6 mm
Kabellänge	10 m
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Werkstoffinformation Gehäuse	PC
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze