


Steckdosenleitung KMYZ-4-24-2,5-B

Teilenummer: 193691

FESTO

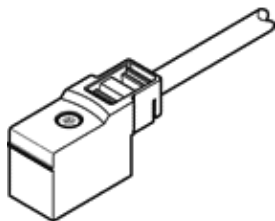

Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich DC	3 ... 36 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Produktgewicht	32 g
Elektrischer Anschluss	Kabel Dose gewinkelt viereckige Bauform MSZC
Kabelaufbau	2 x 0,35 mm ²
Kabeldurchmesser	3,9 mm
Kabellänge	2,5 m
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze