


Anschlussleitung
NEBV-S1W37-KM-5-LE10
Teilenummer: 543272

FESTO

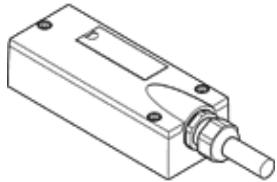

Datenblatt

Merkmal	Werte
Leitungseigenschaft	Standard
Betriebsspannungsbereich DC	21,6 ... 26,4 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Stecker Sub-D 37-polig
Kabelaufbau	10 x 0,34 mm ²
Kabeldurchmesser	7,7 mm
Kabellänge	5 m
Leiter-Nennquerschnitt	0,34 mm ²
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC