


Anschlussleitung NEBV-S1W37-KM-2,5-LE27

Teilenummer: 543274

FESTO

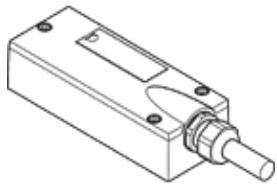

Datenblatt

Merkmal	Werte
Leitungseigenschaft	Standard
Betriebsspannungsbereich DC	21,6 ... 26,4 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Stecker Sub-D 37-polig
Kabelaufbau	27 x 0,34 mm ²
Kabeldurchmesser	11,5 mm
Kabellänge	2,5 m
Leiter-Nennquerschnitt	0,34 mm ²
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC