


Elektrik-Anschaltung VABE-S6-1LF-C-A4-E

Teilenummer: 549042

FESTO

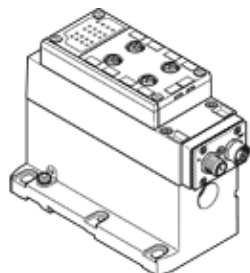

Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Feldbus-Schnittstelle	Stecker, M12x, 4 polig Dose M12x1/4-polig
Max. Anzahl Ventilsolen	4
Anzahl Slaves pro Gerät	1
Max. Anzahl Ausgänge	4
Max. Anzahl Eingänge	4
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0
Lagertemperatur	-20 ... 40 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	850 g
Elektrische Ansteuerung	Feldbus
Elektrischer Anschluss	über CPX
Adressierungsbereich	1 ... 31 (0) Einstellung durch AS-Interface-Adressiergerät
Galvanische Trennung Feldbus-Schnittstelle	Optokoppler
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR PUR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss PA