


Verbindungsleitung NEBC-A1W3-K-0.3-N-M12G5

Teilenummer: 549294

FESTO

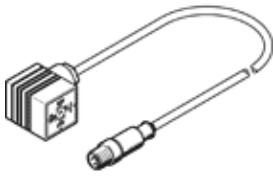

Datenblatt

Merkmal	Werte
Zulässiger Kabeldurchmesser	5,7 ... 6,1 mm
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-25 ... 85 °C
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
Max. Anziehdrehmoment	0,6 Nm bei M12x1
Min. Kabel-Biegeradius	90 mm
Elektrischer Anschluss	Stecker gerade M12x1 5-polig viereckige Bauform / gewinkelt
Kabelaufbau	4 x 0,34 mm ²
Kabeldurchmesser	5,9 mm
Kabellänge	0,3 m
Leiter-Nennquerschnitt	0,34 mm ²
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Farbe Gehäuse	schwarz
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR PVC