


Steckdosenleitung KMYZ-4-2,5-B-EX

Teilenummer: 550481

FESTO

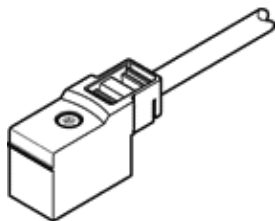

Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Leitungseigenschaft	Standard
Betriebsspannungsbereich DC	3 ... 36 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Schutzart	IP40 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Produktgewicht	34,5 g
Elektrischer Anschluss	Kabel Dose gewinkelt viereckige Bauform MSZB
Kabelaufbau	2 x 0,35 mm ²
Kabeldurchmesser	3,9 mm
Kabellänge	2,5 m
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze