


# Verbindungsleitung MHJ9-KMH-0,5-MF

Teilenummer: 553121

**FESTO**

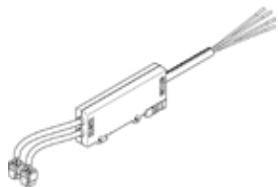

## Datenblatt

Merkmal	Werte
Hinweis zur Leistungsaufnahme	Niederstromphase 2,0 W, Hochstromphase 7,0 W, pro Kanal
Hinweis zum Betrieb	Netzteil muss mindestens 1,7 A ohne Spannungseinbruch liefern können
Einbaulage	beliebig
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Betriebsspannungsbereich DC	12 ... 53 V
Einschaltdauer	100% Hinweise zum Betrieb der Magnetventile beachten
Steuersignal Spannungsbereich DC	3 ... 30 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	40 g
Elektrischer Anschluss	Dose gerade / Dose gerade / Kabel 2-polig / 2-polig / 4-adrig
Kabellänge	0,5 m
Befestigungsart	mit Hutschiene
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	POM
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC