


Verbindungsleitung NEBS-L1G4-K-5-LE4

Teilenummer: 572577

FESTO

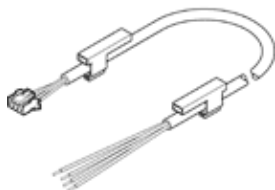

Datenblatt

Merkmal	Werte
Leitungseigenschaft	Standard
Prüfbedingungen Leitung	Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm Prüfbedingungen auf Anfrage
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Strombelastbarkeit bei 40°C	1 A
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Elektrischer Anschluss 1	Dose, rechteckige Bauform L1, 4-polig
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 4-adrig
Kabelaufbau	4 x 0,14 mm ²
Kabeldurchmesser	4,1 mm
Kabellänge	5 m
Leiter-Nennquerschnitt	0,14 mm ²
Farbcode Aderisolierung	blau braun schwarz weiss
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Isolierhülle	PP
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC