


Multipolverteiler NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Teilenummer: 574586

FESTO

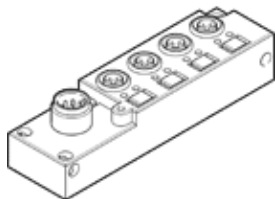

Datenblatt

Merkmal	Werte
Breite	24 mm
Höhe	23 mm
Länge	87 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED grün
Statusanzeige	LED gelb
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Strombelastbarkeit pro Steckplatz	2 A
Strombelastbarkeit bei 40°C	3 A
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Schutzart	IP68
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Produktgewicht	58 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, M8, 3-polig
Elektrischer Anschluss 2	Stecker gerade, M12, 8-polig
Farbe Gehäuse	grau
Werkstoffinformation Dichtungen	FPM
Werkstoffinformation Dose	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT-verstärkt
Werkstoffinformation Steckkontakte	vernickelt und vergoldet