


Verbindungsleitung NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25-S6

Teilenummer: 575417

★ Kernprogramm

FESTO

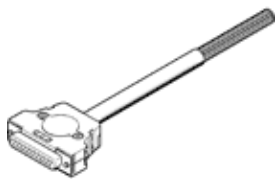

Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 30\text{ V}$
Strombelastbarkeit bei 40°C	2,6 A
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-5 ... 80 °C
Min. Kabel-Biegeradius	122 mm
Produktgewicht	429 g
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 25-polig
Kabelaufbau	25 x 0,34 mm ²
Kabeldurchmesser	10,2 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	$\pm 0,25\text{ mm}$
Kabellänge	2,5 m
Befestigungsart	4-40UNC
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PC-verstärkt
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze vergoldet