


Verbindungsleitung NEBV-C-S1WA44-F-2.5-N-LE36-S10

Teilenummer: 577376

FESTO

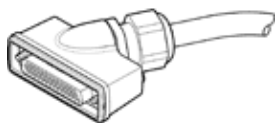

Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 30\text{ V}$
Strombelastbarkeit bei 40°C	0,86 A
Verschmutzungsgrad	3
Lagertemperatur	-20 ... 40 °C
Schutzart	IP65 IP67 IP69K
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Anziehdrehmoment	0,8 Nm
Min. Kabel-Biegeradius	115 mm
Produktgewicht	460 g
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 44-polig
Kabelaufbau	36 x 0,14 mm ²
Kabeldurchmesser	9,6 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	$\pm 0,3\text{ mm}$
Kabellänge	2,5 m
Befestigungsart	4-40UNC
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	EPDM
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Schrauben	Edelstahl
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze vergoldet