




Gencod
3660211072400

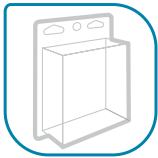

Sensor für die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im Innenbereich

107240



Technische Eigenschaften

- Das Gerät wird mit einer Batterie AG10 (LR1130) betrieben (mitgeliefert)
- Das Thermometer kann mit Hilfe des Fußes auf der Rückseite aufgestellt werden oder mit dem sehr praktischen Magneten befestigt werden.

Vorteile des Produkts

- Anzeige
- Innentemperatur (von -10°C bis + 50°C)
- Luftfeuchtigkeit, der integrierte Luftfeuchtigkeitsmesser kann die Luftfeuchtigkeitswerte zwischen 20% und 95% messen

Es besteht die Möglichkeit zwischen °C und °F zu wechseln indem Sie mit einem spitzen Stift auf die Taste auf der Rückseite des Thermometers drücken.

2
jahre

garantie



benelom

