


Schaltschrankdurchführung

NEFU-D12G4-R3DW4

Teilenummer: 8040457

FESTO

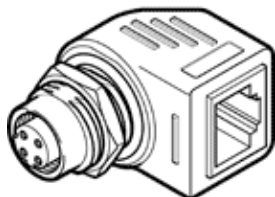

Datenblatt

Merkmal	Werte
Länge	40,1 mm
Entspricht Norm	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Strombelastbarkeit bei 40°C	2 A
Übertragungseigenschaften	Entsprechend Kategorie 5, EN 50173, Klasse D Entsprechend Kategorie 5, ISO/IEC 11801, Klasse D
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP20 IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	0,5 Nm
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert
Elektrischer Anschluss 2	Dose gewinkelt, RJ45, 4-polig
Befestigungsart	festgeschraubt
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing vernickelt PA Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Steckkontakte	Messing vergoldet