



Bestellbezeichnung


DoorScan Cable BS/BGS

Verbindungskabel für Übergang Bandseite zu Bandgegenseite

Merkmale

- Verbindungskabel zwischen Bandseite und Bandgegenseite
- Anschluss an Interfacemodul

Abmessungen

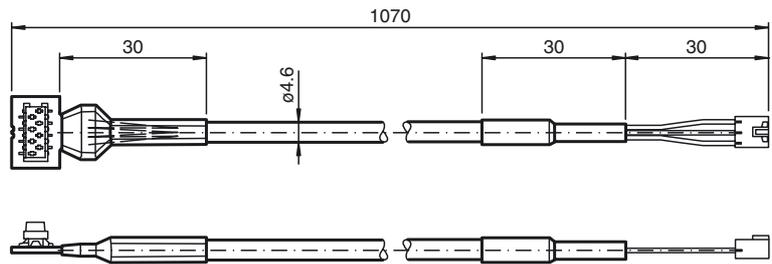

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B max. 300 V

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -55 ... 80 °C (-67 ... 176 °F)

Mechanische Daten

Anschluss		2 x Steckklemme
Kabel		PVC schwarz 6-adrig
Manteldurchmesser		ca. 4,6 mm
Biegeradius		min. 23 mm
Länge	L	1070 mm
Masse		ca. 32 g

Passende Serien

Serie DoorScan®