

Crimpkontakt - SF-20KP021 - 1621579

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,25 mm² ... 1 mm²

Abbildung kann je nach Anschlussbereich abweichen

Ihre Vorteile

- Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- Geringe Übergangswiderstände
- Leichte Fertigungsüberwachung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	 4 046356 937191
GTIN	4046356937191
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,030 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,055 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Allgemein

Steckzyklen mechanisch	100
Kontaktanschlussart	Crimpanschluss
Art der Kontakte	Stift
Kontaktdurchmesser Leistungskontakte	2 mm

Crimpkontakt - SF-20KP021 - 1621579

Technische Daten


Allgemein

Litzenquerschnitt Leistungskontakte min.	0,25 mm ²
Litzenquerschnitt Leistungskontakte max.	1 mm ²

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

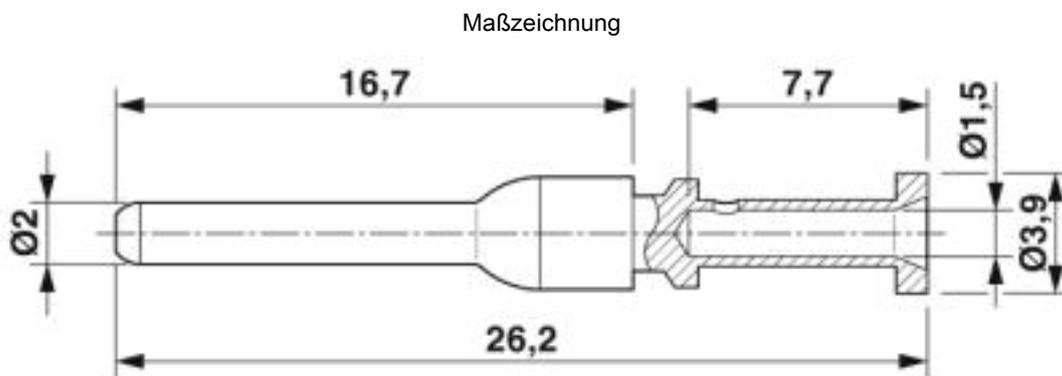

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796
ETIM 7.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

Crimpkontakt - SF-20KP021 - 1621579

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Crimp-Lokator - SF-Z0053 - 1615584



Lokator für Crimpzange RC-Z2514 und RC-Z2504, zur Verkrimpfung gedrehter SF- und ST-Kontakte, Durchmesser 0,6 mm ... 1,0 mm und 2,0 mm.

Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0054 - 1615585



Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mm, Litzenquerschnitt 0,06 mm² ... 2,5 mm²