




#### CV-04 Stereo Richtmikrofon

Das kompakt gebaute, leichte XY Stereo Kondensatormikrofon kommt im stabilen Metallgehäuse und liefert **hochwertige Stereoaufnahmen in bester Klangqualität**. Zur Verwendung mit **DSLR, DSLM Kameras und Camcordern**. Die gummigelagerte Mikrofonspinne dämpft störende Kamerageräusche und Vibrationen.

- Richtcharakteristik Kardioid (Nieren Charakteristik)
- Max. Schalldruckpegel (SPL): 120 dB @ 1 kHz
- Dynamikbereich: 95 dB @ 1 kHz
- Unempfindlich gegen Umgebungs- und Windgeräusche
- Universalaufsteckfuß mit ¼" Schraubgewinde sowie externer Mikrofonanschluss
- Lieferung mit Fell- und Schaumstoffwindschutz, Etui, Stereo Klinkenstecker 3,5 mm und Batterie



Artikel Nr	395098
GTIN13	4000461085345

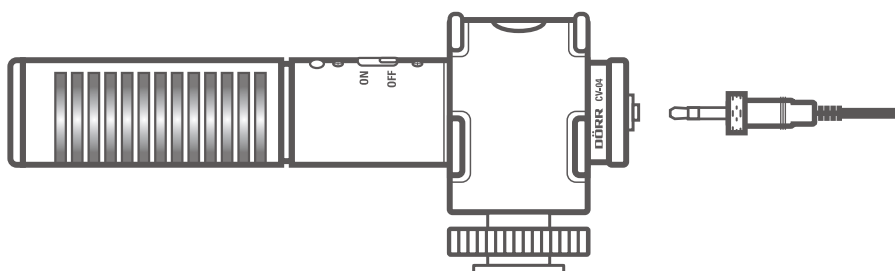

Technische Daten	CV-04
Frequenzbereich	60 Hz – 18 kHz ±3 dB
Signalrauschabstand (SNR)	78 dB
Empfindlichkeit	-30 dB re 1V/Pa @ 1 kHz
Ausgangswiderstand (Impedanz)	ca. 2000 Ω
Stromversorgung	1x 1,5V LR44 Knopfzelle (inklusive)
Abmessungen	Mikrofon: ca. 13,7 cm, ø 2 cm Mikrofonspinne: ca. 5,5 cm x 45 cm
Gewicht (mit Batterie)	ca. 70 g