
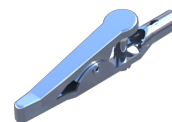


Abgreifklemmen

AGS 20

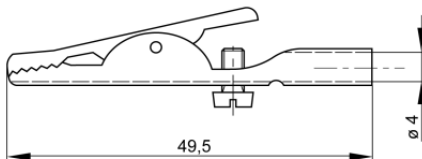

Produkt	AGS 20
Beschreibung	Abgreifklemme aus vernickeltem Stahl. Klemmbereich bis max. Bolzendurchmesser 5 mm. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss, Anschluss über Klemmschraube und Lötanschluss möglich.
Betriebsanleitung	BA420
Artikelnummer	603006001 Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse, Lötanschluss, Schraubanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	4 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Stahl, vernickelt
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +100 °C
Klemmbereich	5 mm

4 mm System

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022