


Abgreifklemmen

AGS 20

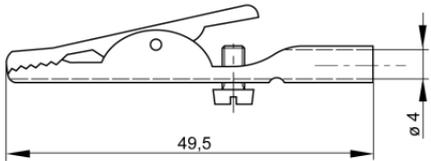

Produkt	AGS 20
Beschreibung	Abgreifklemme aus vernickeltem Stahl. Klemmbereich bis max. Bolzendurchmesser 5 mm. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss, Anschluss über Klemmschraube und Lötanschluss möglich.
Artikelnummer	603006001 Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse, Lötanschluss, Schraubanschluss
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽³⁾
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	4 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Stahl, vernickelt
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis +100 °C
Klemmbereich	5 mm
Norm	IEC 61010

4 mm System

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽³⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 22.06.2018