



DUO Verlängerungskabel 2 x SMA Stecker auf 2 x SMA-Buchse 5 m weiss

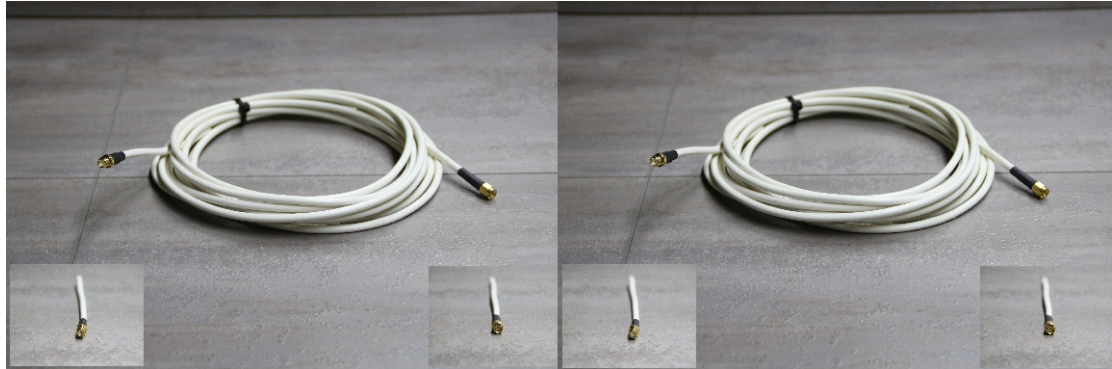

Verbindungskabel, SMA-Stecker auf SMA Buchse
Innenader sowie Aussengeflecht aus Kupfer / Isolierung
Aluminiumfolie + Schaumstoff FOAM
Aussenmantel PCV (Aussenbereich geeignet)
Impedanz 50 Ohm +/- 2
Durchmesser Aussen 5,4mm
Temperaturbereich -40C bis +80C
Gewicht ca. 48,4kg/km
Kapazität 82pF/m bei 1kHz

Dämpfungswerte pro 100m :

50MHz 6,5dB
100MHz 9,3dB
230MHz 14,1dB
300MHz 16,3dB
470MHz 16,9dB
600MHz 18,2dB
1000MHz 30,9dB
1350MHz 35,9dB
2150MHz 46,9dB

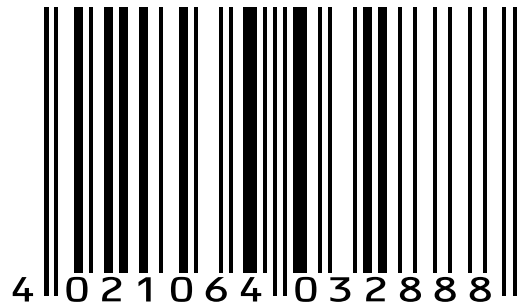

Artikelnummer: 103288