


S64 PS PHE 880 (767 764)

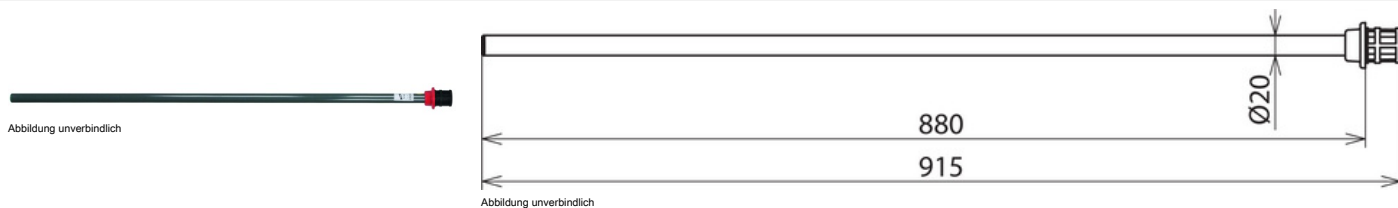

Für Schaltanlagen und Freileitung

Typ	S64 PS PHE 880
Art.-Nr.	767 764
Gesamtlänge (l _G)	915 mm
Eintauchtiefe (l ₀)	880 mm
Kategorie	S 64
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Durchmesser	20 mm
Farbe	grau •
Gewicht	506 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90309000
GTIN (EAN)	4013364072114
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Andere Ausführungen auf Anfrage.