

HSA194 110 420 STK (767 541)

- Im passenden Transportbehälter



Abbildung unverbindlich

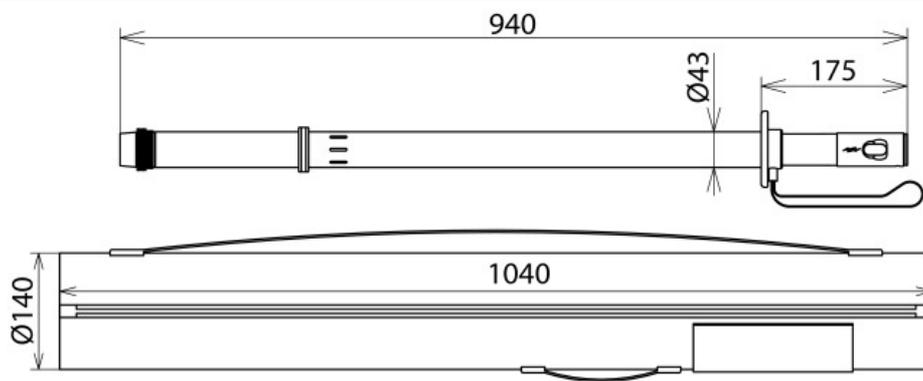


Abbildung unverbindlich

Zum berührungslosen Feststellen der Spannungsfreiheit an Hochspannungsfreileitungen

Typ	HSA194 110 420 STK
Art.-Nr.	767 541
Nennspannungsbereich (U_N)	110 ... 420 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Gesamtlänge (l_G)	940 mm
Isolierstrecke (l_I)	540 mm
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei	☀
Einsatzort	Freileitungen- und Freiluftschaltanlagen
Anwendung	Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Aufstiegskontrolle	Nein
Gewicht	1,2 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303330
GTIN (EAN)	4013364115712
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.