

# Kabellose Taster und YESLY Zubehör






**BEYON - Funktaster**

Finder's BEYON ist eine innovative Fernbedienung zur Steuerung Ihres YESLY-Systems für komfortables Wohnen

- Das klare Design des BEYON fügt sich gut in alle Einrichtungsstile ein und sorgt für ein dezentes und elegantes Erscheinungsbild
- Er kann über die Finder Toolbox App mit anderen YESLY-Geräten wie Aktoren und Dimmer gekoppelt werden, um die Beleuchtung ein- und auszuschalten, zu dimmen, oder elektrische Rollläden zu steuern
- Der BEYON kann auch konfiguriert werden um SZENARIEN zu aktivieren und viele andere Geräte Ihrer Wahl zu steuern
- Ihr BEYON arbeitet ohne Batterien und daher ohne die Notwendigkeit ihn aufzuladen
- Erhältlich mit zwei oder vier Kanälen

**1Y.13.Bxx**

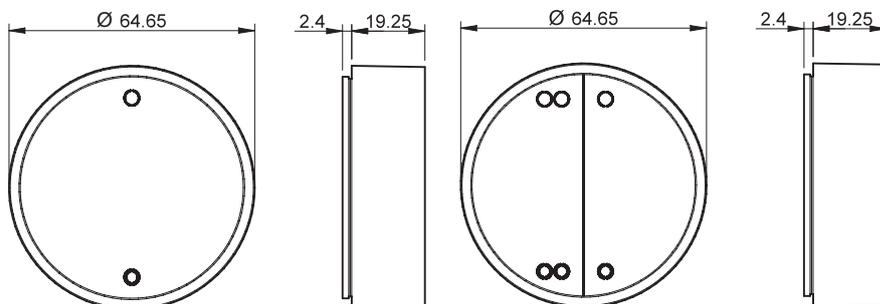

**Verfügbare Typen**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| BEYON – Funktaster, 2 Kanäle, weiß    | <b>1Y.13.B10</b> |
| BEYON – Funktaster, 2 Kanäle, schwarz | <b>1Y.13.B12</b> |
| BEYON – Funktaster, 4 Kanäle, weiß    | <b>1Y.13.B20</b> |
| BEYON – Funktaster, 4 Kanäle, schwarz | <b>1Y.13.B22</b> |

**Technische Daten**

|  |   |
|--|---|
| Energiequelle                            | Integrierter Eigenstromgenerator  |
| Betriebsfrequenz                         | 2.4 GHz Bluetooth 4.2 BLE   |
| Min. Schaltspiele                        | 50 000  |
| Umgebungstemperatur                      | °C -25...+65  |
| Übertragungreichweite                    | Ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse)<br>Die Übertragungreichweite kann, abhängig von der Gebäudestruktur, variieren |
| Farbe                                    | Weiß - Schwarz  |
| Abmessungen                              | mm 64.6 Ø x 24.6  |
| <b>Zulassungen</b> (Details auf Anfrage) | <b>CE FCC IC</b>  |

**BEYON** Funktaster werden mit einer Magnetscheibe und einem Klebepad geliefert, so dass sie auf den meisten Oberflächen angebracht werden können: Metall, Holz, Glas - so dass Sie sie immer dort haben, wo Sie sie brauchen. Die Silikonringe schützen den BEYON vor Stürzen und bieten eine unglaublich einfache Farbcodierung, nützlich für die Zuordnung von Tastern zu Räumen oder Funktionen.

**BEYON** ist in den Farben WEISS oder SCHWARZ erhältlich, während die Silikonringe FINDER BLAU, NACHT GRAU und WEISS sind.



**Funktaster für Wandmontage 013.B9**

013.B9 ist eine innovative Fernbedienung zur Steuerung Ihres YESLY-Systems für komfortables Wohnen

- Der Taster kann über die Finder Toolbox App mit anderen YESLY-Geräten wie Aktoren und Dimmer gekoppelt werden, um die Beleuchtung ein- und auszuschalten, zu dimmen oder um elektrische Rollläden zu steuern
- Der Taster kann auch konfiguriert werden um SZENARIEN zu aktivieren und viele andere Geräte Ihrer Wahl zu steuern
- Der Taster arbeitet ohne Batterien und daher ohne die Notwendigkeit ihn aufzuladen
- Konfigurierbar als zwei oder vier Kanal-Taster
- Das Design ist eher klassisch und essentiell, es verleiht dem YESLY-System ein breites Stilspektrum

**013.B9**



|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Typ</b>                               | Der Taster 013.B9 kann in den 2- oder 4-Kanal-Modus versetzt werden | <b>013.B9</b>   |
| <b>Technische Daten</b>                  |   |   |
| Energiequelle                            |   | Integrierter Eigenstromgenerator  |
| Betriebsfrequenz                         |   | 2.4 GHz Bluetooth 4.2 BLE   |
| Min. Schaltspiele                        |   | 50 000  |
| Umgebungstemperatur                      | °C  | -25...+65   |
| Übertragungreichweite                    |   | Ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse)<br>Die Übertragungreichweite kann, abhängig von der Gebäudestruktur, variieren |
| Farbe                                    |   | Weiß  |
| Abmessungen                              | mm  | 82 x 82 x 14  |
| <b>Zulassungen</b> (Details auf Anfrage) |   | <b>CE FCC IC</b>  |


**013.B9** Funktaster werden mit einem Klebepad geliefert, so dass sie auf den meisten Oberflächen angebracht werden können: Metall, Holz, Glas - und somit kann die Installation ohne bauliche Maßnahmen durchgeführt werden. Er kann auch auf einer runden Unterputzdose (Ø 60 mm) befestigt werden, um eine optimale Installationsflexibilität zu gewährleisten.

Die Wippen für zwei- oder vierkanalige Konfiguration befinden sich im Lieferumfang des **013.B9**.

**Reichweitenverstärker**

Der 1Y.EU.005 ermöglicht die effektive Erweiterung der Übertragungreichweite und wird verwendet wenn die Funktaster oder Smartphones aufgrund der Entfernung nicht mit YESLY-Geräten kommunizieren können. Der Reichweitenverstärker ist ein Plug-and-Play Gerät, das nicht konfiguriert werden muss und mit einer LED ausgestattet ist, die den Betriebszustand anzeigt.

**1Y.EU.005**

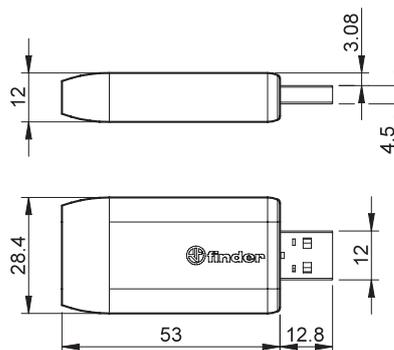

**Typ**

USB Reichweitenverstärker

**1Y.EU.005**

**Technische Daten**

|  |   |
|--|---|
| Spannungsversorgung                      | USB-Anschluss 5V – 0.5 A min  |
| Betriebsfrequenz                         | 2.4 GHz   |
| Umgebungstemperatur                      | °C -10...+50  |
| Übertragungreichweite                    | Ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse)<br>Die Übertragungreichweite kann, abhängig von der Gebäudestruktur, variieren |
| Farbe                                    | Weiß  |
| Abmessungen                              | mm 28.4 x 12 x 65.8   |
| <b>Zulassungen</b> (Details auf Anfrage) | <b>CE FCC IC</b>  |

Die Reichweitenverstärker müssen innerhalb einer maximalen Entfernung von 10 Metern installiert werden. Bis zu 4 Geräte können in dem gleichen System verwendet werden. Sie können an jedem USB-Anschluss installiert werden, der eine Spannungsversorgung von mindestens 5 V und 0.5 A bietet.

