




1Y.EU.005

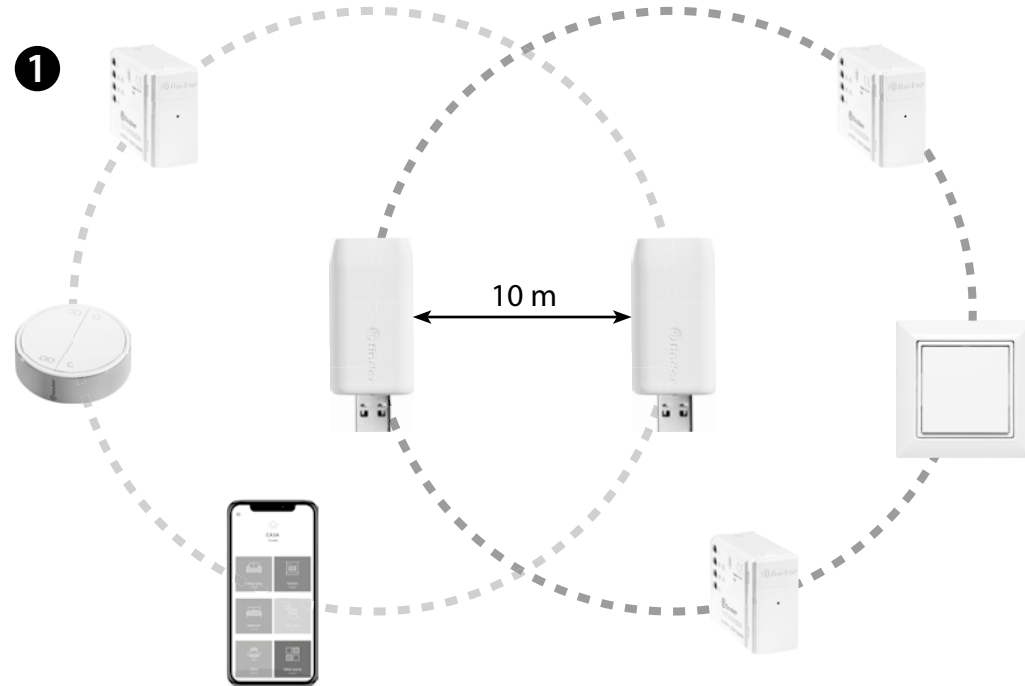

# DEUTSCH

## 1Y.EU.005 REICHWEITENVERSTÄRKER-USB

### TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	USB 5V - 0.5A min
Betriebsfrequenz	2.4 GHz
Betriebstemperatur	-10...+50°C
Zulassungen	CE, FCC, IC (Europe, US, Canada)
Übertragungreichweite	ca. 10 m im freien Raum. ohne Hindernisse Die Übertragungreichweite kann, abhängig von der Gebäudestruktur, variieren

### 1 INSTALLATION

#### ANMERKUNG

- Es sind keine Einstellungen erforderlich
- LED: - GRÜN (Systeminitialisierung)  
- AUS (Stand-by)  
- BLAU (Empfangs-/Übertragungsbefehl)
- Max. 4 Bereichserweiterungen pro Anlage