

PRODUKTDATENBLATT

NIGHTLUX Stair White

NIGHTLUX Stair | Nachtlichter zur Treppenbeleuchtung, batteriebetrieben



ANWENDUNGSGEBIETE

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Innen- und Außenbereich
- Treppenhäuser
- Zur Orientierung im Gangbereich
- Gänge / Flure

PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Schalter für Auto- oder An/Aus-Modus
- Schutzart: IP54
- Lichtausstrahlung nach unten zur Bodenausleuchtung



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|----------|
| Nennleistung | 0,25 W |
| Betriebsart | Batterie |
| Nennspannung | 4.5 V |
| Netzfrequenz | 0 Hz |


Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Cool White |
| Lichtstrom | 10 lm |

Daten des Leuchtensors

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Art des Sensors | Licht / Bewegung |
| Sensortechnik | Passiv-Infrarot (PIR) |

Abmessungen & Gewicht

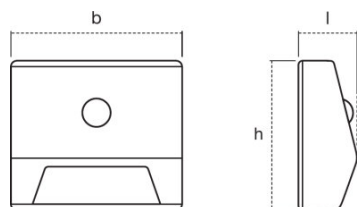

| | |
|-----------------------|---------|
| Länge | 28,0 mm |
| Breite | 84,0 mm |
| Höhe | 73,0 mm |
| Produktgewicht | 95,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|---|
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Produktfarbe | Weiß |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Umgebungstemperaturbereich | 0...+25 °C |
|-----------------------------------|------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-------------------|-------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimmbar | Nein |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|---------------|
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP54 |
| Normen | CE/RoHS/REACH |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterien enthalten: 3x1.5 V LR03 (AAA)

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075260733 | Blister 1 | 31 mm x 140 mm x 195 mm | 115,00 g | 0.83 dm ³ |
| 4058075260740 | Versandschachtel 6 | 198 mm x 154 mm x 210 mm | 799,00 g | 6.40 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.