

PRODUKTDATENBLATT

ORBIS 310 16 W 2700-6000 K

ORBIS CCT / DIM | LED Leuchten mit Farbwechsel und Dimmfunktion über Wandschalter oder Fernbedienung



ANWENDUNGSGEBIETE

- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Decken- und Wandanbau

PRODUKTVORTEILE

- Sehr homogenes Licht
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- Kreisförmige Lichtausstrahlung



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	16,00 W
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White/Cool White/Cool Daylight
Lichtstrom	1000 lm

Abmessungen & Gewicht

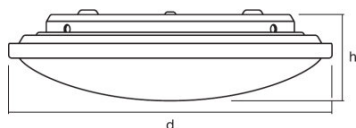

Durchmesser	310,0 mm
Höhe	85,0 mm
Produktgewicht	500,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Produktfarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Normen	CE/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075259751	Faltschachtel 1	112 mm x 361 mm x 343 mm	601,00 g	13.87 dm ³
4058075259768	Versandschachtel 6	687 mm x 382 mm x 360 mm	4227,00 g	94.48 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.