


Datenblatt Artikel 712 F/14

Rohrkabelschuh , Ausführung für feindrähtige Leiter

Nennquerschnitt 240mm², Bohrung M14, aufgeweitet zur besseren Kabeleinführung

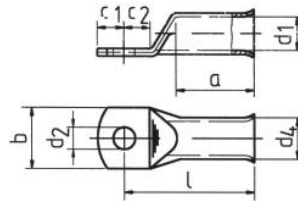

A: Nennmaße:	d ₁ :	23,1	mm
	d ₄ :	28,0	mm
	l:	83,0	mm
	c ₁ :	19,0	mm
	c ₂ :	20,0	mm
	a:	44,0	mm
	b:	41,0	mm
	d ₂ :	15,0	mm

Gewicht: ca. 168 g

B: Materialspezifikationen:

1 Allgemeines

1.1 Werkstoff Cu

2 Beschaffenheit

2.1 Oberfläche

2.1.1 Glatt, blank, eben, keine Risse, Riefen, Falten, Blasen, keine sonstigen Fehlstellen

2.1.2 Gemittelte Rauhtiefe R_z max. 2µm

2.1.3 Galvanisch Verzinkt