


mit Kontaktfett und Stopfen

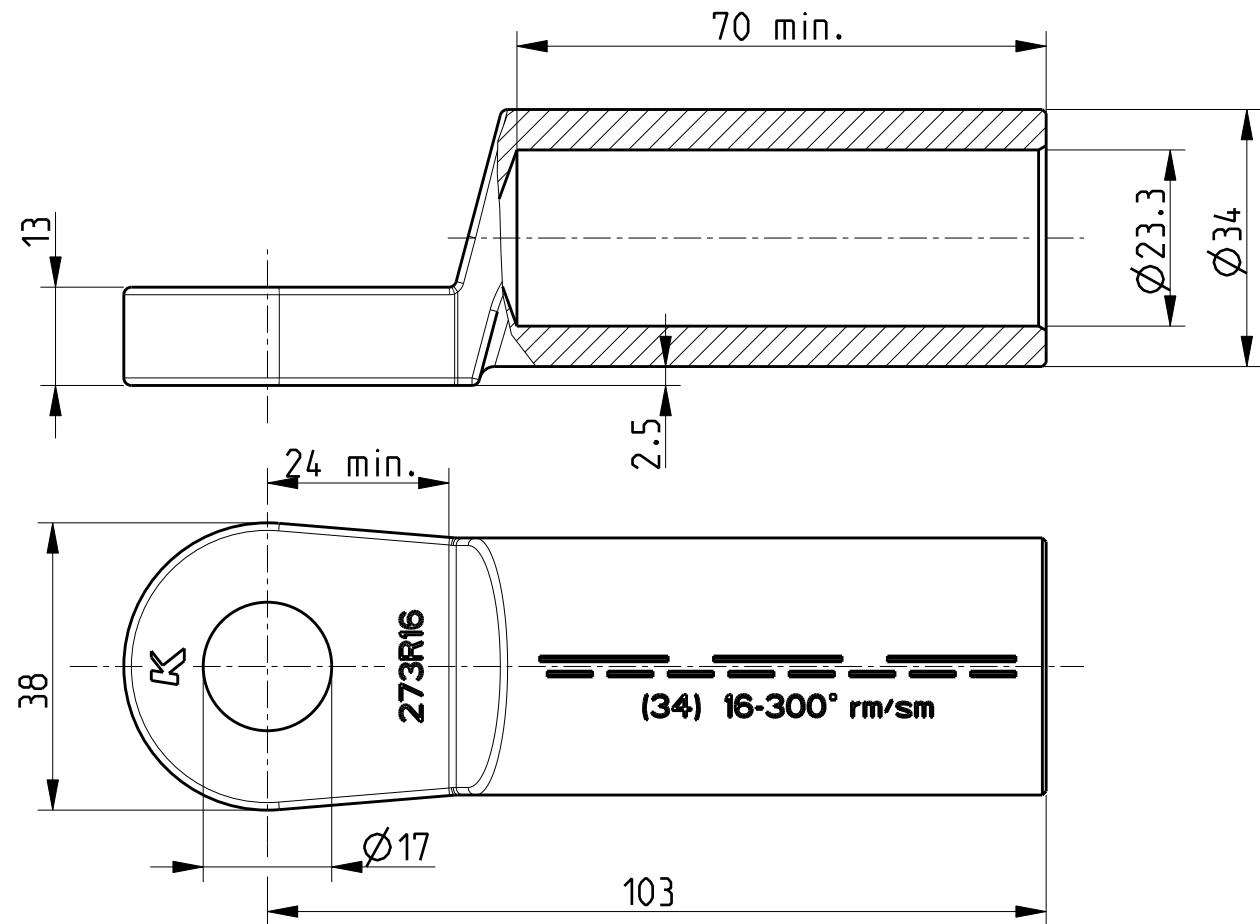

Verwendungsbereich	Auflgemeintoleranzen ISO 2768 -	Kanten ISO 13715	Maßstab 1:1	Masse 149.98g
Toleranzen für Maße < 0.5: ±0.1		Datum	Name	
Toleranzen für Radien < 0.5: ±0.1	Bearb. 19.Jan.1994	JREICHL		
gedruckt am 02.Februar 2021	Gepr. 02.Feb.2021	Hell		
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentfertigung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	Norm. -	-	Benennung	Presskabelschuhe Al
				300mm ² , M16, längsdicht
Änderung 02.Feb.2021 Wachsmann	Klaue [®] Gustav Klaue GmbH Fabrik elektrotechnischer Spezialartikel Auf dem Knapp 46 D-42855 Remscheid		Zeichnung/Sach-Nr.	Rev. H
	273R16_Nennmaße		Ersatz für -	Blattgröße A4