

SIKU VKMz Serie

Radial Rohrventilator



Innovativer, geräuscharmer und zuverlässiger Rohrventilator zur Be- und Entlüftung verschiedener Gebäudearten. Die VKMz Serie wird für Räume mit hohen akustischen Anforderungen empfohlen.


PRODUKTBESCHREIBUNG

- zur Be- und Entlüftung von diversen Raumarten
- eine Außenwandmontage ist möglich
- das Ventilatorgehäuse ist aus verzinktem Stahl gefertigt
- einphasiger Außenläufermotor mit Radiallauf und rückwärts gekrümmten Schaufeln
- integrierter Überhitzungsschutz
- die Kugellager gewährleisten eine lange Lebensdauer des Motors
- stufenlose oder stufenweise Drehzahlregelung über einen Thyristor- oder Trafo-Drehzahlregler möglich
- der Ventilator kann in beliebiger Position montiert werden
- Wandbefestigung mit Hilfe von Befestigungswinkeln (im Lieferumfang enthalten)
- der Anschluss ans Stromnetz erfolgt über den externen Klemmkasten

Technische Daten


Modell	Spannung (50 Hz)	Leistungsaufnahme	Stromaufnahme	Luftförderleistung	Drehzahl	Schalldruckpegel bei 3 m	max. Temperatur der transportierten Luft	Gewicht	Schutzart
SIKU VKMz 100	230 V	72 W	0,32 A	250 m³/h	2820 min ⁻¹	46 dBA	-25°C bis +55°C	3,16 kg	IPX4
SIKU VKMz 125		78 W	0,34 A	330 m³/h	2820 min ⁻¹	46 dBA	-25°C bis +55°C	3,16 kg	
SIKU VKMz 160		78 W	0,34 A	455 m³/h	2760 min ⁻¹	46 dBA	-25°C bis +55°C	3,44 kg	
SIKU VKMz 200		157 W	0,69 A	1000 m³/h	2740 min ⁻¹	50 dBA	-25°C bis +45°C	5,43 kg	
SIKU VKMz 250		152 W	0,66 A	1070 m³/h	2765 min ⁻¹	52 dBA	-25°C bis +50°C	5,25 kg	
SIKU VKMz 315		185 W	0,81 A	1540 m³/h	2730 min ⁻¹	53 dBA	-25°C bis +45°C	6,57 kg	

Modell	D (mm)	D1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
SIKU VKMz 100	98	237	253	293	202	23	22	30
SIKU VKMz 125	123	237	253	293	202	23	22	30
SIKU VKMz 160	158	278	294	334	200	25	23	30
SIKU VKMz 200	198	332	340	380	245	25	29	40
SIKU VKMz 250	249	332	340	380	213	25	29	40
SIKU VKMz 315	313	402	410	450	308	33	55	40

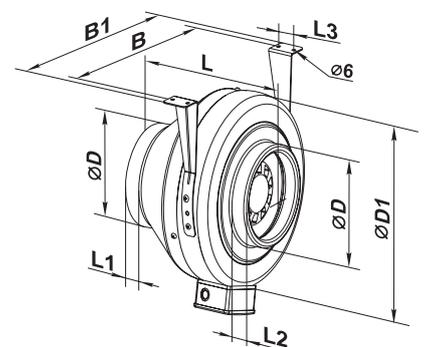


Leistungsdiagramme


SIKU VKMz 100

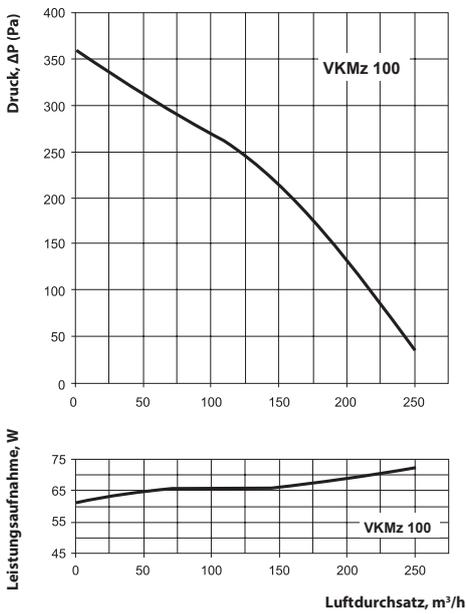


SIKU VKMz 125

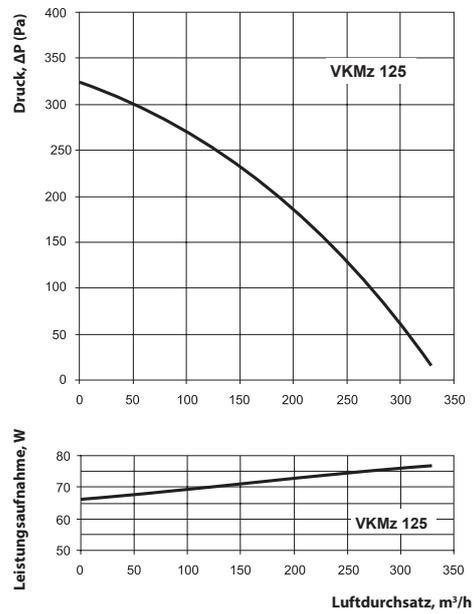

SIKU VKMz 160

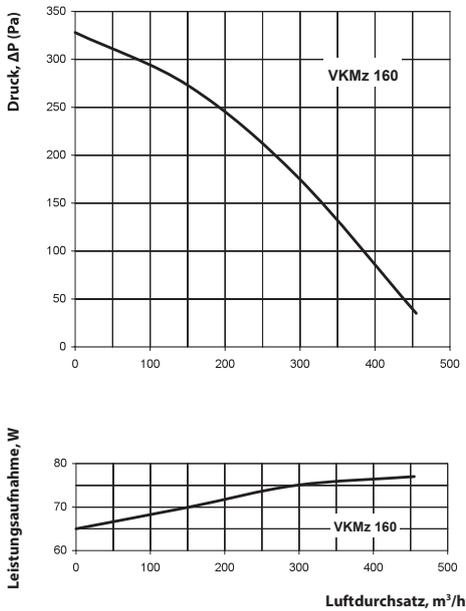


SIKU VKMz 200

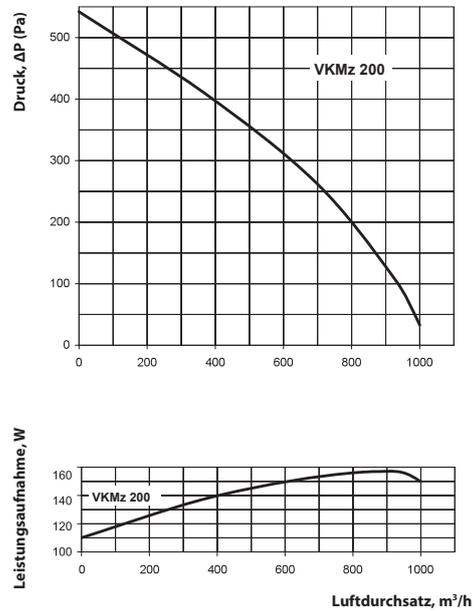


Leistungsdiagramme


SIKU VKMz 250

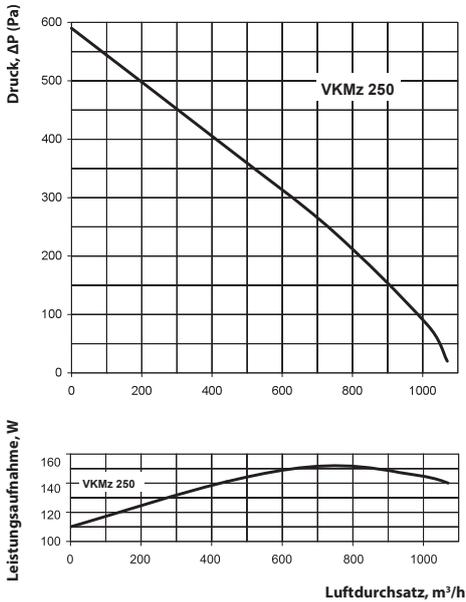

SIKU VKMz 315

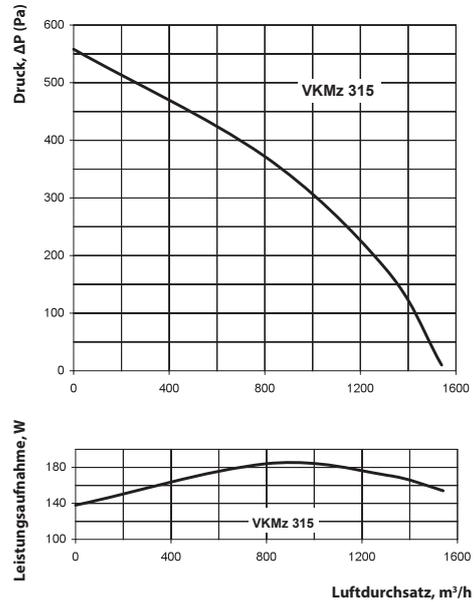

Anwendungsbeispiel

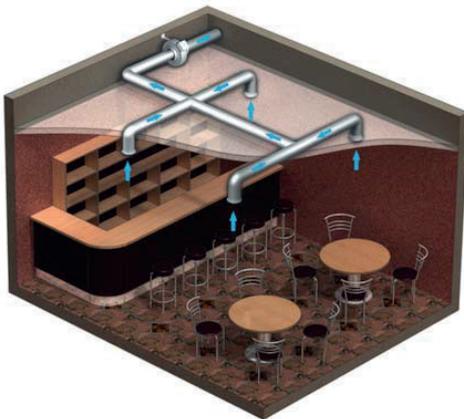

Verfügbare Modelle

SIKU VKMz 100
 SIKU VKMz 125
 SIKU VKMz 160
 SIKU VKMz 200
 SIKU VKMz 250
 SIKU VKMz 315

Artikelnummer

(Art. Nr. 50566)
 (Art. Nr. 50567)
 (Art. Nr. 50568)
 (Art. Nr. 50569)
 (Art. Nr. 50570)
 (Art. Nr. 50571)

Verpackungseinheit

1 Stück
 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück

Zubehör

GITTER UND LÜFTUNGSHAUBEN



RÜCKSCHLAGKLAPPE



SCHLAUCHSCHELLEN



REGLER



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.