

SIKU Revisionstür DKP

Revisionstür




PRODUKTBESCHREIBUNG

- zum Wandeinbau - Befestigung an einer Fliese
- für schnellen Zugang zu verkleideten Sanitärinstallationen und Versorgungsleitungen
- die Unterputzmontage erhält edles Aussehen
- der PVC Rahmen ist mit einem Montageverschluss versehen und bedeckt die Fliesen-Fugen
- für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet
- die Metallplatte wird mittels Magnetverschluss am Rahmen befestigt
- einfaches Öffnen und Schließen durch leichtes Drücken oder mit einer Saugglocke
- einfache Montage mit Klemmfedern
- dank verstellbarer Höhe des Magnetverschlusses kann die Position einer Fliese angepasst werden
- einfache Wartung

Abmessungen (mm)

Modell	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	H2 (mm)	B1 (mm)	H1 (mm)	L (mm)
DKP 200 x 300	206	306	195	295	203	303	30
DKP 250 x 300	256	306	245	295	253	303	30

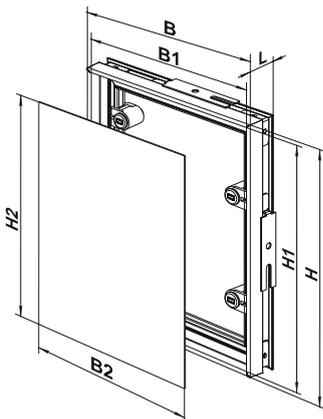

Verfügbare Modelle

SIKU Revisionstür DKP 200x300
 SIKU Revisionstür DKP 250x300

Artikelnummer

(Art. Nr. 30537)
 (Art. Nr. 30538)

Verpackungseinheit

10 Stück
 9 Stück



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.