

SIKU Revisionstür DMZ

Revisionstür




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Revisionstür mit Schlüssel versperrbar
- aus hochwertigem pulverbeschichtetem Stahl hergestellt
- die Zinkphosphatierung sichert die 100% Integrität der Beschichtung und einen zuverlässigen Korrosionsschutz
- Türanschlag rechts oder links möglich
- einfache Montage mit Zementmörtel oder Klebstoff
- zum Wand- und Deckeneinbau geeignet
- ermöglicht einen schnellen Zugang zu verkleideten Sanitärinstallationen und Versorgungsleitungen
- für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet
- einfache Wartung

Abmessungen (mm)

Modell	H (mm)	B (mm)	H1 (mm)	B2 (mm)	H2 (mm)	B1 (mm)	L (mm)
DMZ 200 x 200	236,5	236,5	196,5	198,1	198,1	196,5	25
DMZ 250 x 300	336,5	286,5	296,5	248,1	298,1	246,5	25
DMZ 300 x 300	336,5	336,5	296,5	298,1	298,1	296,5	25
DMZ 400 x 600	636,5	436,5	596,5	398,1	598,1	396,5	25
DMZ 600 x 600	636,5	636,5	596,5	598,1	598,1	596,5	25

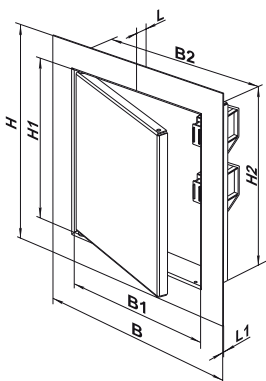

Verfügbare Modelle

SIKU Revisionstür DMZ 200x200
 SIKU Revisionstür DMZ 250x300
 SIKU Revisionstür DMZ 300x300
 SIKU Revisionstür DMZ 400x600
 SIKU Revisionstür DMZ 600x600

Artikelnummer

(Art. Nr. 30533)
 (Art. Nr. 30534)
 (Art. Nr. 50419)
 (Art. Nr. 50418)
 (Art. Nr. 50487)

Verpackungseinheit

7 Stück
 10 Stück
 6 Stück
 5 Stück
 5 Stück



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.