

SIKU 100 AC AS (automatic shutter) Serie

Geräuscharme Axialventilatoren mit Kugellager



Innovativer, geräuscharmer und energiesparender Abluftventilator in stilvollem Design mit niedrigem Geräuschpegel zur Intervall- oder Dauerlüftung von Badezimmern, Duschräumen, Küchen und anderen Wohnräumen.


PRODUKTBESCHREIBUNG

- zum Einsetzen in einen Lüftungsschacht oder Anschluss an Lüftungsrohre mit \varnothing 100 mm
- Gehäuse und Laufrad sind aus hochwertigem, robustem und UV-beständigem Kunststoff gefertigt
- dank der modernen Optik ist der Ventilator mit jeglicher Raumgestaltung kompatibel
- das aerodynamisch profilierte, halbradiale Laufrad sorgt für hohe Luftförderleistung und niedrigen Geräuschpegel
- herausnehmbare Ventilatoreinheit für einfache Reinigung
- thermischer Stellantrieb für gleichmäßiges Öffnen und Schließen der Abdeckung und zur Verhinderung des Luftrückflusses bei Stillstand des Ventilators
- zuverlässiger Kugellagermotor mit minimalem Energieverbrauch
- für den Dauerbetrieb geeignet
- inkl. Überhitzungsschutz

Technische Daten

Modell	Spannung (50/60 Hz)	Leistungs-aufnahme	Stromauf-nahme	Drehzahl	Luftförderleistung	Schalldruckpegel bei 3 m	Gewicht	Schutzart
SIKU 100 AC AS	220-240 V	9 W	0,059 A	2160 min ⁻¹	97 m ³ /h	25 dBA	0,55 kg	IP44

Modell	a	b	c	d	e
SIKU 100 AC AS	175	221	77	99	39

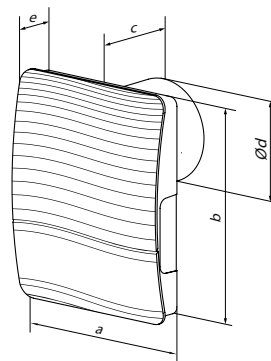


Modifikationen und Ausführungen

SIKU 100 AC AS-T1-i ist mit einem Einschaltverzögerungstimer (einstellbar von 0 bis 2 Minuten), einem Nachlaufschalter (einstellbar von 2 bis 30 Minuten) und einem Intervalltimer (Einschalten des Ventilators alle 0, 6, 12 oder 24 Stunden) ausgestattet.


SIKU 100 AC AS TH ist mit einem Nachlaufschalter (Nachlaufzeit einstellbar von 2 bis 30 Minuten) und einem Feuchtigkeitssensor (die Einschaltfeuchte einstellbar von 60% bis 90%) ausgestattet.

Aufbau

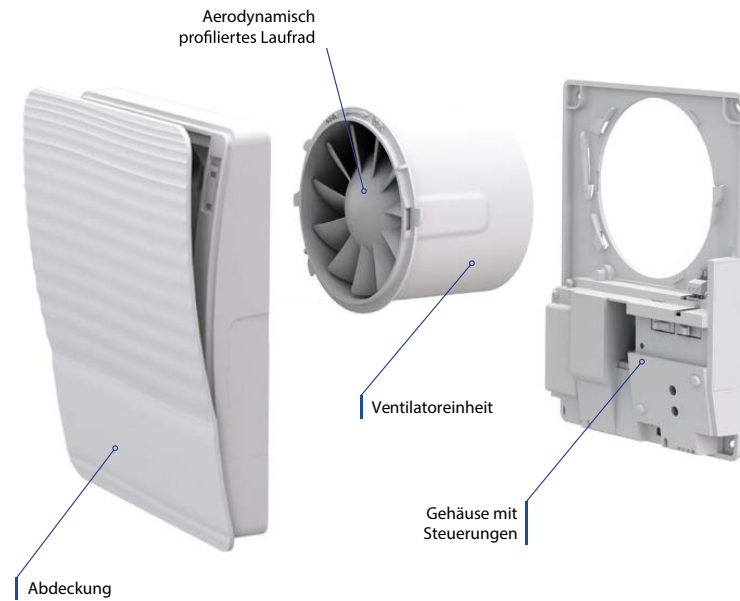

Leistungsdiagramm

SIKU 100 AC AS

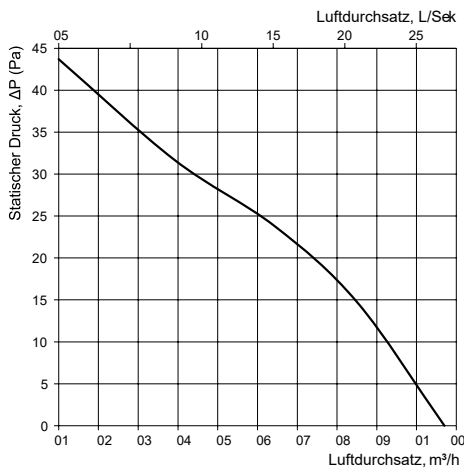

Verfügbare Modelle mit Kugellager		Verpackungseinheit
SIKU 100 AC AS	(Art. Nr. 50462)	12 Stück
SIKU 100 AC AS-T1-i	(Art. Nr. 50463)	12 Stück
SIKU 100 AC AS-TH	(Art. Nr. 50464)	12 Stück

L = Kugellager; T = Nachlaufzeit; T1 = Anlaufverzögerung und Nachlaufzeit; TH = Nachlaufzeit und Feuchtigkeitssensor; TP = Nachlaufzeit und Bewegungssensor; V = Zugschalter

Zubehör

LUFTLEITUNGEN



GITTER UND LÜFTUNGSHAUBEN



SCHLAUCHSCHELLEN



REGLER



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.