

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 40



Bedienungsanleitung

jabra.com/evolve40

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S GN Netcom US, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine eingetragene Handelsmarke von GN Netcom A/S. Alle anderen hier enthaltenen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hergestellt in China

MODELL: HSC017
ENC010



Die **Konformitätserklärung** finden Sie unter
www.jabra.com.de/CP/DE/declarations-of-conformity

1. WILLKOMMEN	4
2. JABRA EVOLVE 40 ÜBERSICHT	5
2.1 STEREO-MODELL	
2.2 MONO-MODELL	
3. TRAGESTIL	7
3.1 TRAGESTIL LINKS ODER RECHTS	
3.2 EINSTELLEN DES KOPFBÜGELS	
3.3 AUSRICHTEN DES MIKROFONS	
3.4 AUFBEWAHRUNG DES MIKROFONS	
4. VERBINDEN	10
4.1 VERBINDUNG MIT EINEM PC (MIT BEDIENTEIL).	
4.2 VERBINDUNG MIT EINEM MOBILGERÄT (OHNE BEDIENTEIL)	
5. VERWENDUNG	12
5.1 ANRUF	
5.2 MEHRERE ANRUF	
5.3 OPTISCHE GESPRÄCHSANZEIGE	
6. SUPPORT	15
6.1 FAQ	
6.2 SO PFLEGEN SIE IHR HEADSET	
7. TECHNISCHE DATEN.....	16

1. WILLKOMMEN


Vielen Dank für Ihren Kauf des Jabra Evolve 40. Wir hoffen, Sie werden Ihre Freude damit haben!

MERKMALE DES JABRA EVOLVE 40


- Optische Gesprächsanzeige am Headset und am Jabra Evolve Link Bedienteil
- Diskreter Mikrofonarm lässt sich an den Kopfbügel anklappen, wenn er nicht benutzt wird
- Verbindung mit mehreren Geräten (Smartphone oder Tablet) über 3,5-mm-Klinkenstecker (Plug & Play)
- Ausgezeichnete Musik- und Sprachfunktionen
- Hi-Fi-Sound

2. JABRA EVOLVE 40 ÜBERSICHT


2.1 STEREO-MODELL

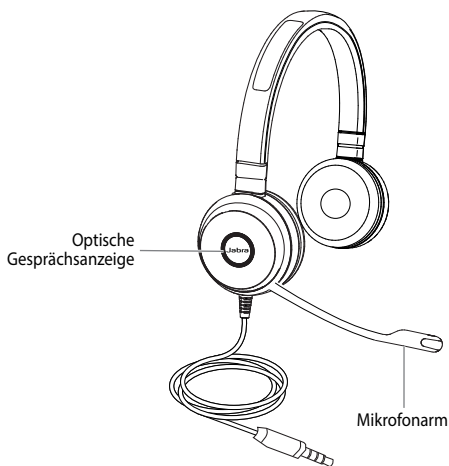


BEDIENTEIL (JABRA EVOLVE LINK)

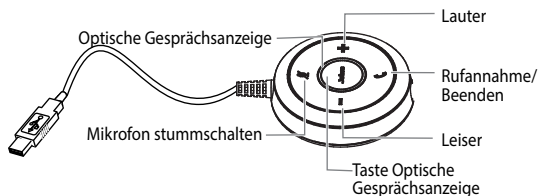


2.2 MONO-MODELL

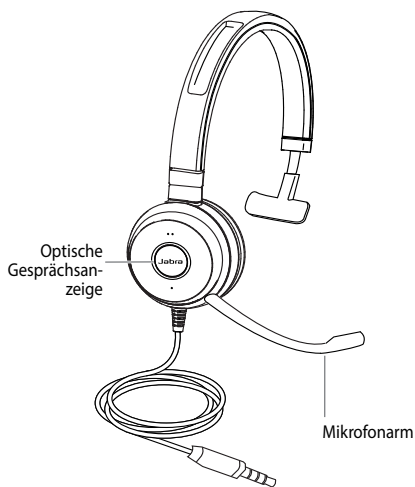

Bedienteil (Jabra Evolve Link)

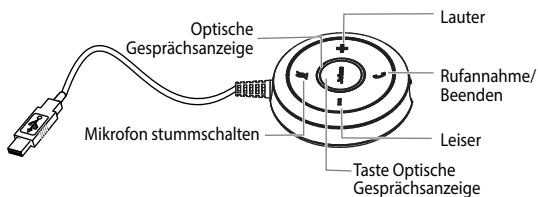


3. TRAGESTIL

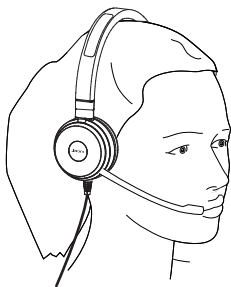


3.1 TRAGESTIL LINKS ODER RECHTS

Jabra Evolve 40 kann links oder rechts getragen werden, indem das Mikrofon einfach auf die andere Seite geklappt wird (bis zu 270°).

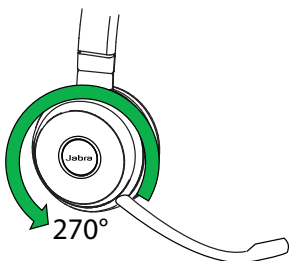


3.2 EINSTELLEN DES KOPFBÜGELS

Stellen Sie den Kopfbügel so ein, bis er bequem sitzt.

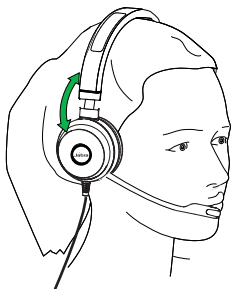


3.3 AUSRICHTEN DES MIKROFONS

Es wird empfohlen, das Mikrofon in Mundnähe (1-1,5 cm) zu positionieren.

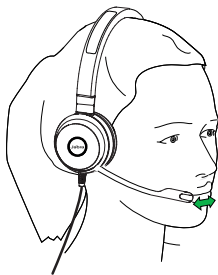


Das Mikrofon lässt sich gemäß den persönlichen Vorlieben biegen.

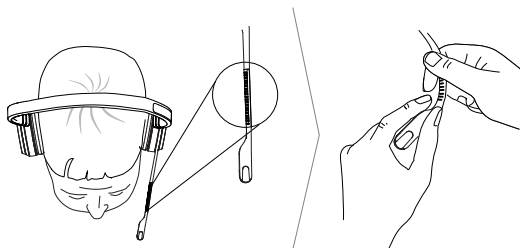

3.4 AUFBEWAHRUNG DES MIKROFONS


Wenn Sie Musik hören oder sich im Freien befinden, kann der Mikrofonarm in der Nut des Kopfbügels verstaut werden.

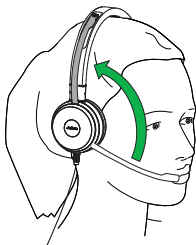

4. VERBINDEN

4.1 VERBINDUNG MIT EINEM PC (MIT BEDIENTEIL).

Schließen das Headset an das Bedienteil an und schließen Sie dann das Bedienteil an einen USB-Steckplatz am PC an.

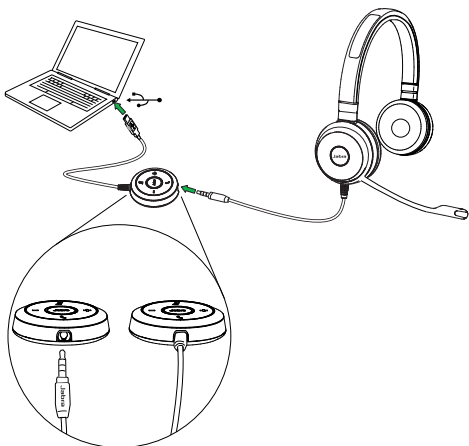


Der Headset-Stecker MUSS komplett im Bedienteil eingesteckt sein, damit das Headset funktionstüchtig ist.

HINWEIS: Wenn das Headset vom Bedienteil abgesteckt wird, werden aktive Anrufe gehalten. Um den Anruf wiederaufzunehmen, schließen Sie das Headset wieder an das Bedienteil an und setzen Sie den Anruf manuell am PC (Softphone) fort.


4.2 VERBINDUNG MIT EINEM MOBILGERÄT (OHNE BEDIENTEIL)

Verbinden Sie das Headset direkt mit Ihrem Mobilgerät.

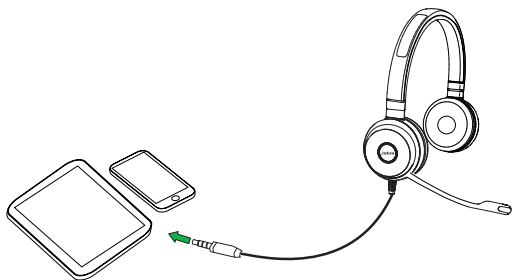



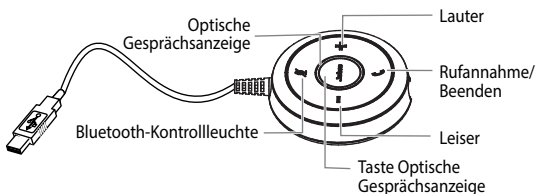


HINWEIS: Bei der direkten Verbindung mit einem Mobilgerät ist die allgemeine Gesprächsqualität bei Anrufen (für Sie und Ihren Gesprächspartner) geringer als bei einer Verbindung mit PC/Tablet über das Bedienteil (Jabra Evolve Link).

5. VERWENDUNG




5.1 ANRUF

FUNKTION	AKTION
Anruf annehmen/ beenden	Tippen Sie auf die Taste Rufannahme/ Beenden
 Anruf ablehnen	Tippen Sie doppelt auf die Taste Rufannahme/Beenden
 Akkuladestand und Verbindungs- status	Tippen Sie auf die Taste Rufannahme/ Beenden , wenn Sie gerade nicht telefonieren
 Lautstärke anpassen	Tippen Sie auf die Taste Lauter oder Leiser .
 Optische Ge- sprächsanzeige ein/aus	Tippen Sie auf die Taste Optische Gesprächsanzeige
 Mikrofon stumm schalten/ Stummschaltung aufheben	Tippen Sie auf die Taste Stummschaltung

5.2 MEHRERE ANRUF

Das Headset kann mehrere Anrufe gleichzeitig annehmen.

	FUNKTION	AKTION
	Aktuellen Anruf beenden und eingehenden Anruf annehmen	Tippen Sie auf die Taste Rufannahme/Beenden
	Umschalten zwischen gehaltenem und aktivem Anruf	Drücken Sie die Taste Annehmen/Beenden und halten Sie sie (2 s) gedrückt
	Aktuelles Gespräch halten und eingehenden Anruf annehmen	Drücken Sie die Taste Annehmen/Beenden und halten Sie sie (2 s) gedrückt
	Eingehenden Anruf während des Telefonierens abweisen	Tippen Sie doppelt auf die Taste Rufannahme/Beenden

5.3 OPTISCHE GESPRÄCHSANZEIGE


Die optische Gesprächsanzeige am Headset und am Bedienteil zeigt anderen an, dass Sie gerade nicht gestört werden möchten.

OPTISCHE GESPRÄCHSANZEIGE MANUELL EIN/AUS

Um die optische Gesprächsanzeige manuell zu aktivieren, tippen Sie am Bedienteil auf die Taste **Optische Gesprächsanzeige**. Die optische Gesprächsanzeige kann auch dann aktiviert werden, wenn Sie nicht telefonieren.

OPTISCHE GESPRÄCHSANZEIGE AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Um die Funktion der optischen Gesprächsanzeige zu aktivieren/deaktivieren, halten Sie am Bedienteil die Taste **Optische Gesprächsanzeige** 3 Sekunden lang gedrückt.

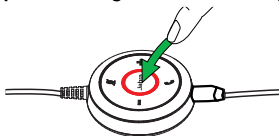

6. SUPPORT

6.1 FAQ

Lesen Sie alle FAQs auf Jabra.com/evolve40.

6.2 SO PFLEGEN SIE IHR HEADSET

- Bewahren Sie Ihr Headset immer ausgeschaltet und gut geschützt auf.
- Vermeiden Sie eine Aufbewahrung bei extremen Temperaturen (über 25 °C oder unter -20 °C). Dies kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen und das Headset beeinträchtigen.

7. TECHNISCHE DATEN

JABRA EVOLVE 40 HEADSET	TECHNISCHE DATEN
Gewicht des Headsets:	Mono-Headset 80 g, Stereo-Headset 113 g
Gewicht Controller:	55 g
Größe des Headsets:	Mono-Headset L 155,4 mm x B 58,6 mm x H 181 mm, Stereo-Headset L 155,5 mm x B 58,6 mm x H 180,9 mm
Größe Controller:	B 54 mm x H 14 mm
Mikrofone:	Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
Lautsprecher:	28 mm dynamischer Lautsprecher
Lautsprecher max. Eingangsleistung:	10 mW
Lautsprecher Frequenzbereich:	70 hz - 20 khz
Kabellänge:	Steuereinheit - PC: 90 mm Headset - 3,5-mm-Stecker: 1,2 m
Geräuschunterdrückung:	Bis zu 98 % durch Hybrid Active Noise Cancellation
ANC-Zeit:	Bis zu 24 Stunden
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis 55 °C
Lagertemperatur:	-20 °C bis 25 °C

