




Rechteckregner OS 3.220

Rechteckregner OS 3.220 zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Stufenlose Einstellung der Reichweite. Besonders langlebiges Getriebe. Max. Beregnungsfläche: 220 qm.

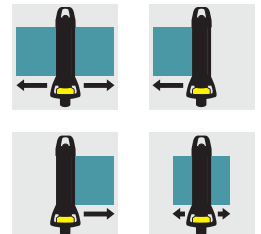

1 Besonders langlebiges Getriebe

- Garantiert Langlebigkeit

2 Stufenlose Einstellung der Reichweite

- Für Bewässerung je nach Bedarf



Rechteckregner OS 3.220

- Stufenlos einstellbare Reichweite
- Reinigungsnaedel
- Aufhängebügel zur sicheren Verstauung
- Schmutzunempfindliches, langlebiges Getriebe
- Max. Beregnungsfläche (4 bar Systemdruck): 220 m

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-133.0	
EAN-Code	4039784426337	
Beregnungsfläche (2 bar)	45 - 120 m ²	
Beregnungsfläche (4 bar)	80 - 220 m ²	
Sprengbreite (2 bar)	m	9
Sprengbreite (4 bar)	m	13
Sprengweite (2 bar)	m	5 / 14
Sprengweite (4 bar)	m	6 / 17
Gewicht	kg	0,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	450 × 136 × 86

ZUBEHÖR FÜR RECHTECKREGNER OS 3.220

2.645-133.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Schlauchstecksysteme								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	1	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	2	2.645-006.0					Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	3	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Schläuche								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	4	2.645-138.0					Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.