




Kreisregner RS 120/2

Der Kreisregner RS 120/2 mit einstellbarem Sprühwinkel ist ideal zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 113 qm.

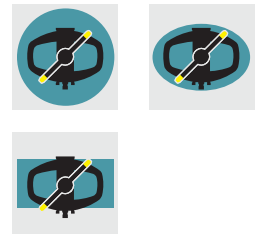

1 Einstellbarer Sprühwinkel

- Einstellung des Winkels



Kreisregner RS 120/2

- Für mittlere Flächen und Gärten
- Einstellbarer Sprühwinkel
- Max. Beregnungsfläche 113 m

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-020.0	
EAN-Code	4039784289031	
Wasserdurchflussmenge	16 l/min	
Beregnungsdurchmesser (2 bar)	≤ 8 m	
Beregnungsdurchmesser (4 bar)	≤ 12 m	
Beregnungsfläche (2 bar)	50 m ²	
Beregnungsfläche (4 bar)	113 m ²	
Gewicht	kg	0,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	200 × 248 × 110

ZUBEHÖR FÜR KREISREGNER RS 120/2

2.645-020.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Schlauchstecksysteme								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	1	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Schläuche								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	3	2.645-138.0					Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.