




Multifunktions-Spritzpistole Plus

Vier Sprühbilder, drehbarer Komfortgriff und Membrantechnologie für tropfsichere Einsätze: Die Multifunktions-Spritzpistole Plus eignet sich ideal für die anspruchsvolle Bewässerung.

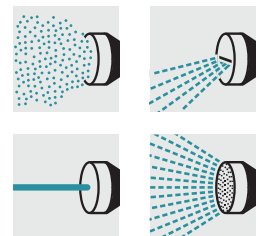

1 Membrantechnologie im Inneren des Sprühkopfes

- Sichert tropfsicheren Einsatz auch während des Sprühbildwechsels sowie nach dem Stopp des Wassers.

2 Drehbarer Griff

- Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.

3 Ergonomisches Regulierventil

- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.

4 Vier auswählbare Sprühbilder mit Einrastfunktion

- Brause, horizontaler Flachstrahl, Sprühnebel und Punktstrahl.



Multifunktions-Spritzpistole Plus

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-269.0	
EAN-Code	4054278047546	
Gewicht	kg	0,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	240 × 70 × 127

Ausstattung

		Brause	
Anzahl an Sprühbildern	4	Vertikaler Flachstrahl	■
Drehbarer Griff	■		-
Arretierung am Griff	■		
Wassermengenregulierung	■		
Selbstentleerungsfunktion	■		
Weichkunststoffelemente	■		
Kegelstrahl	-		
Sprühnebel	■		
Horizontaler Flachstrahl	■		
Perlstrahl	-		
Punktstrahl	■		

ZUBEHÖR FÜR MULTIFUNKTIONS-SPRITZPISTOLE PLUS **KÄRCHER**

2.645-269.0



2

		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Schlauchstecksysteme								
Universal-Schlauchkupplung Plus	1	2.645-193.0					Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	2	2.645-194.0					Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0					Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Schläuche								
Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2"- 20 m	4	2.645-144.0					20 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.