




## Premium Gießstab

Robuster, langlebiger Premium Gießstab in Top-Ausstattung. Zum Bewässern kleiner/mittlerer Flächen. Vielseitige Einsatzbereiche - von der Bodenbewässerung bis zur Überkopparbeit.

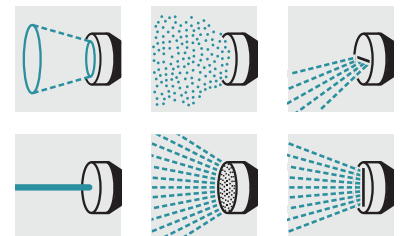

### 1 6 Sprühbilder

- Für Bewässerung je nach Bedarf

### 3 Komfortable Aufhängemöglichkeit

- Gute Verstaubarkeit

### 2 Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand und ON/OFF-Funktion

- Für eine leichte und bequeme Handhabung

### 4 Teleskopstange (70-105 cm)

- Für alle Anwendungen



## Premium Giesstab

- Für alle Anwendungen einsetzbar, von Boden- bis Überkopf-bewässerung
- Teleskopstange (70 - 105 cm)
- Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand und ON/OFF-Funktion
- Komfortable Aufhängemöglichkeit
- 6 Sprühbilder

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	2.645-137.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784426368	
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	0,5
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	780 x 150 x 66

### Ausstattung

<b>Kegelstrahl</b>	■
<b>Sprühnebel</b>	■
<b>Horizontaler Flachstrahl</b>	■
<b>Perlstrahl</b>	-
<b>Punktstrahl</b>	■
<b>Brause</b>	■
<b>Vertikaler Flachstrahl</b>	■

# ZUBEHÖR FÜR PREMIUM GIESSSTAB 2.645-137.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Schlauchstecksysteme</b>									
Premium-Universal-Schlauchkupplung	1	2.645-195.0						Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-196.0						Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0						Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>									
Schlauch PrimoFlex® Premium 1/2"- 20 m	4	2.645-150.0						20 m PrimoFlex® premium Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit patentierter doppelter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 50 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.